

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSN0005A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Applikation Ex-Bereich Zone 1

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 15 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung. Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.

Verpackungseinheit 1 Stück

E11694



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH040MSN0005A04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, blau, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

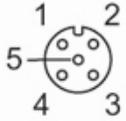

Anschluss

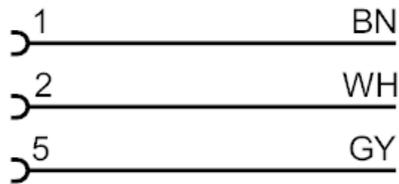

Adernfarben :
BN = braun
GY = grau
WH = weiß