


# E11697



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAO140MSS0005B11

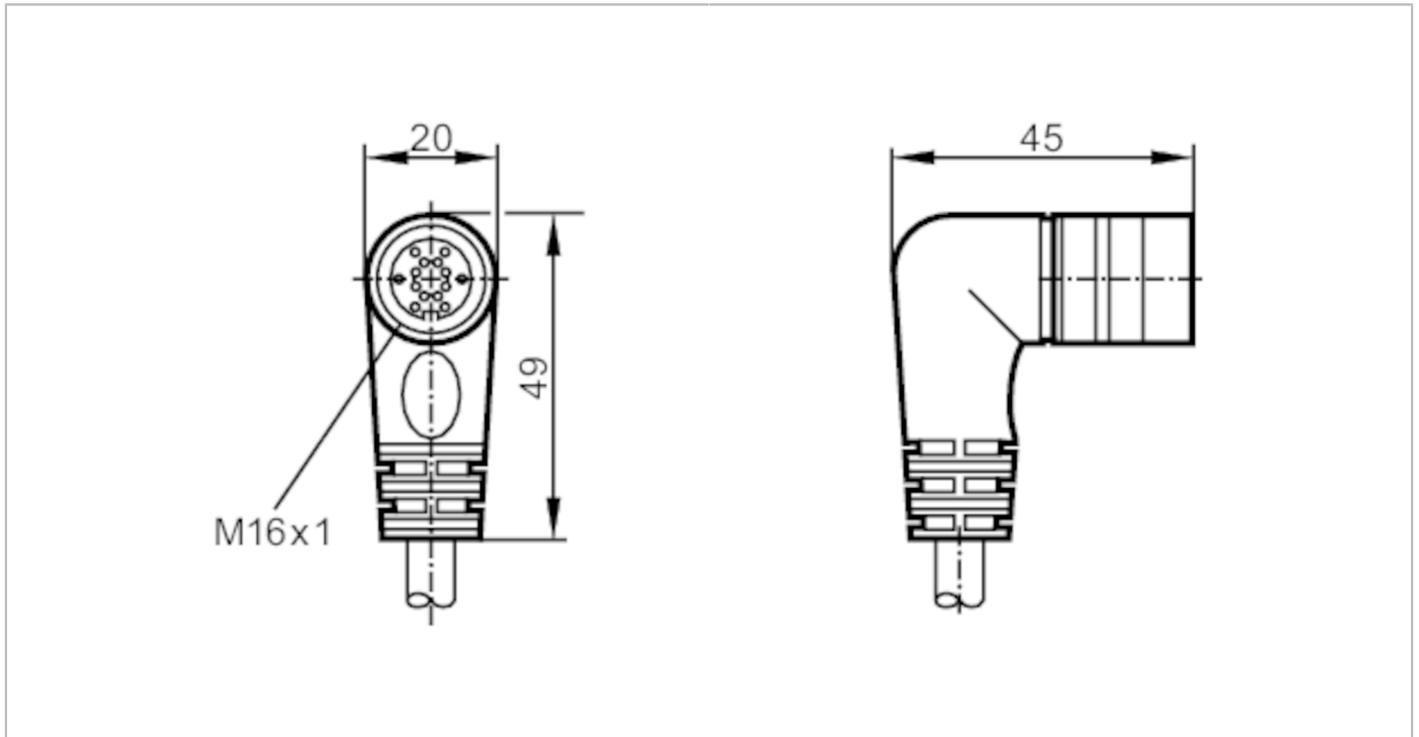

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	421,5
Abmessungen	[mm]	45 x 20 x 49
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E11697



## Anschlusskabel mit Buchse


ADAOA0140MSS0005B11

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz,  $\varnothing$  7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x  $\varnothing$  0,15 mm) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x  $\varnothing$  0,2 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M16, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

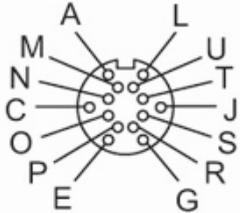

### Anschluss

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	nicht belegt
U:	nicht belegt
	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb
RD =	rot