




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGF030MSS0,28H03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

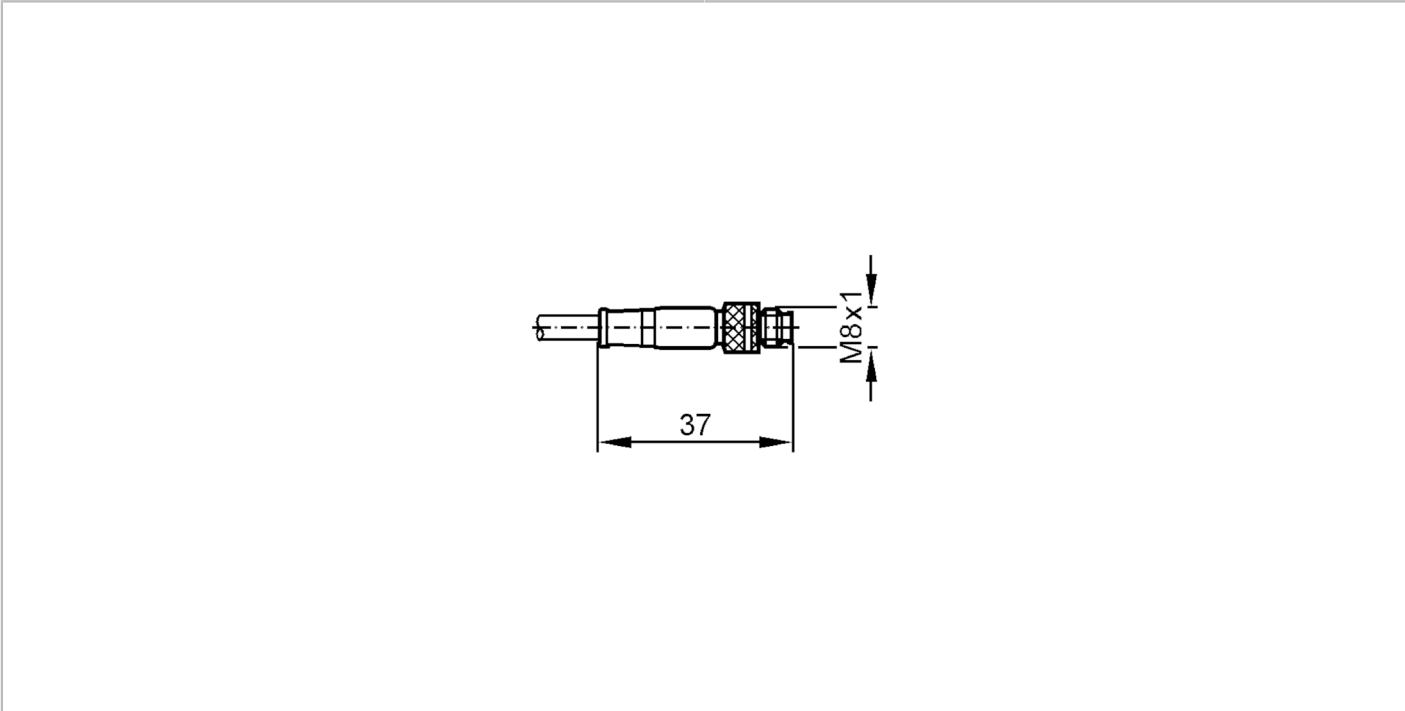

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Bemerkungen	Kabel: 60 mm abgemantelt und 3 mm abisoliert und verzinnt
Verpackungseinheit	1 Stück

E11698



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGF030MSS0,28H03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,28 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
BK = blau