


## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC013

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

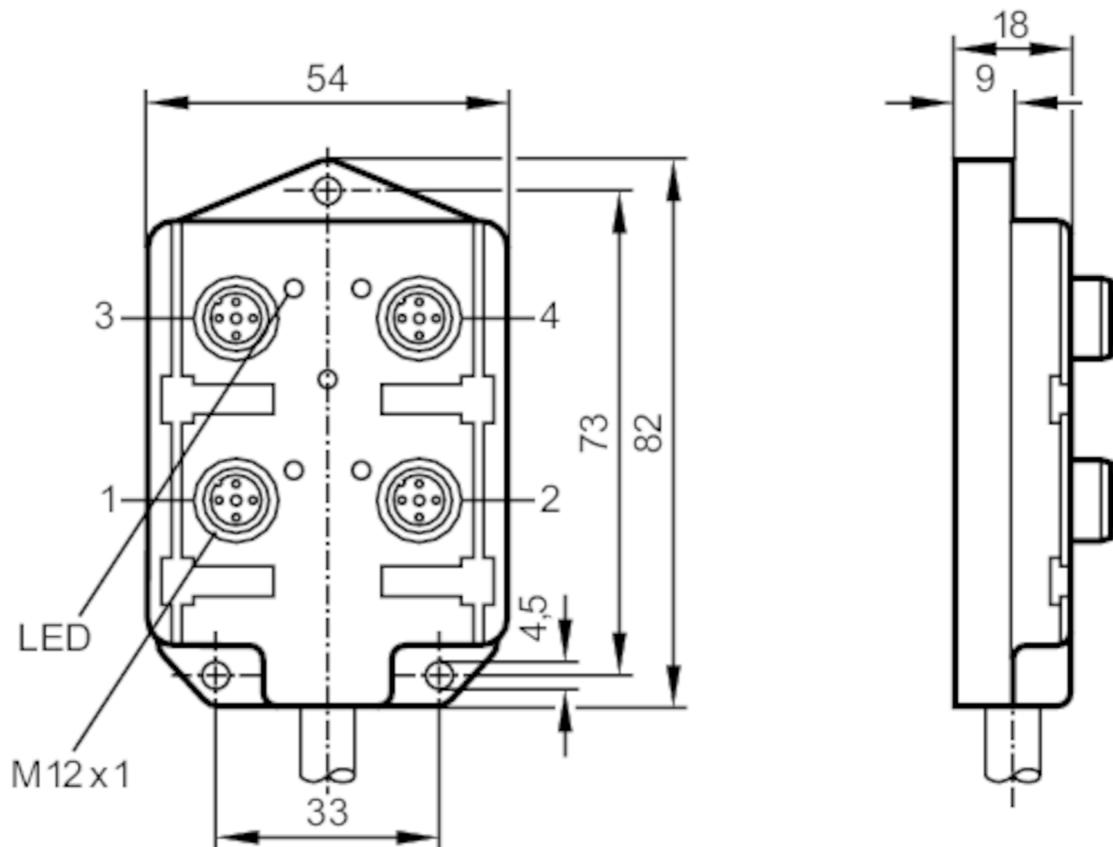

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse II

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4

Strombelastbarkeit gesamt [A] 12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -15...80

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 18 x 54 x 82

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

# E11717



## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H07

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	4
Ausführung Steckverbinder	M12

### Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

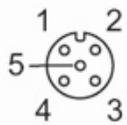

### Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb