


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

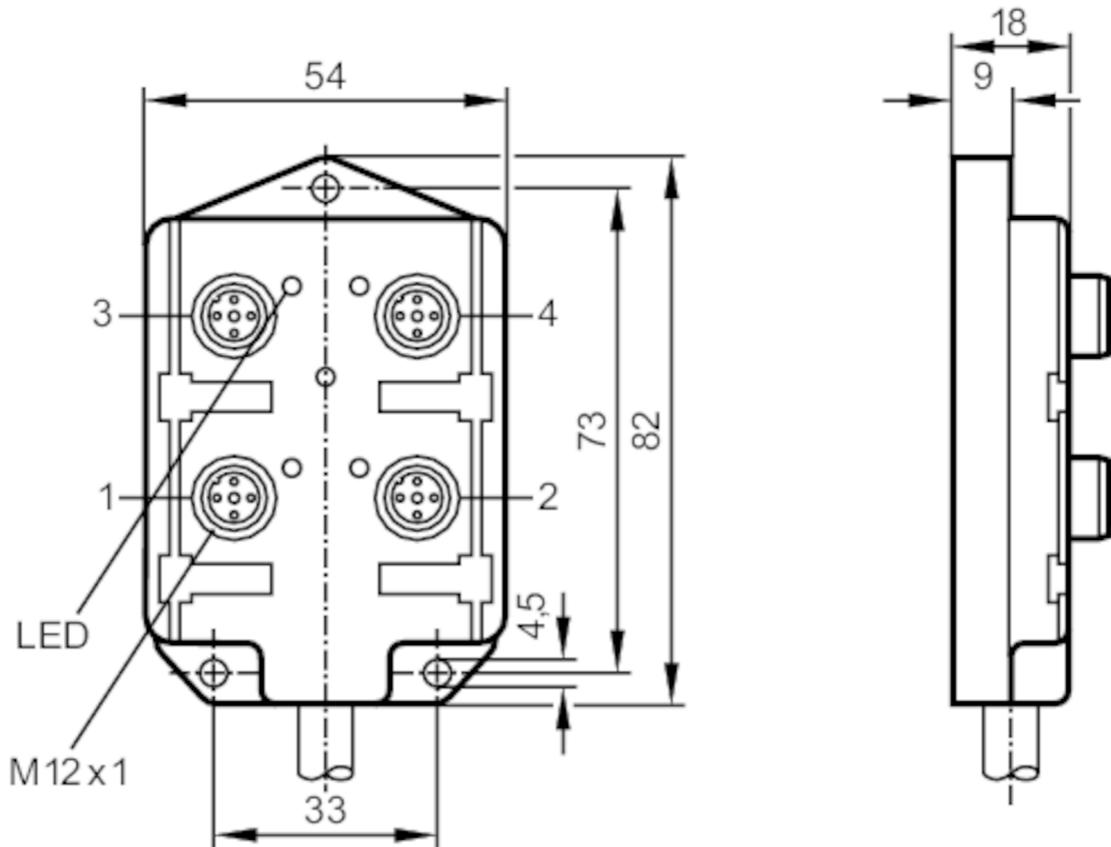

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 82
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4

E11718



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0010H07

Ausführung Steckverbinder

M12

Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

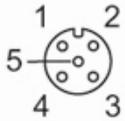

Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb