


Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC017

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

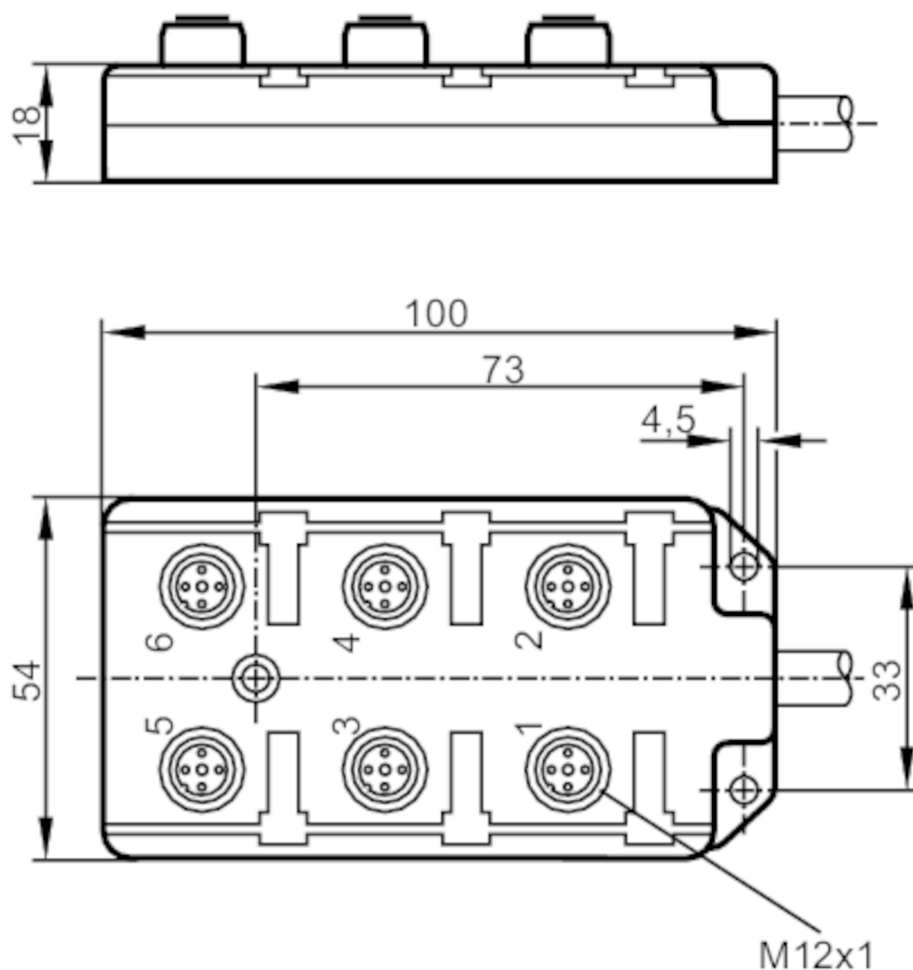

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-15...80

Schutzart

IP 67



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H07

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	6
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

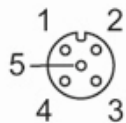

Anschluss

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb