


Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H11

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC018

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

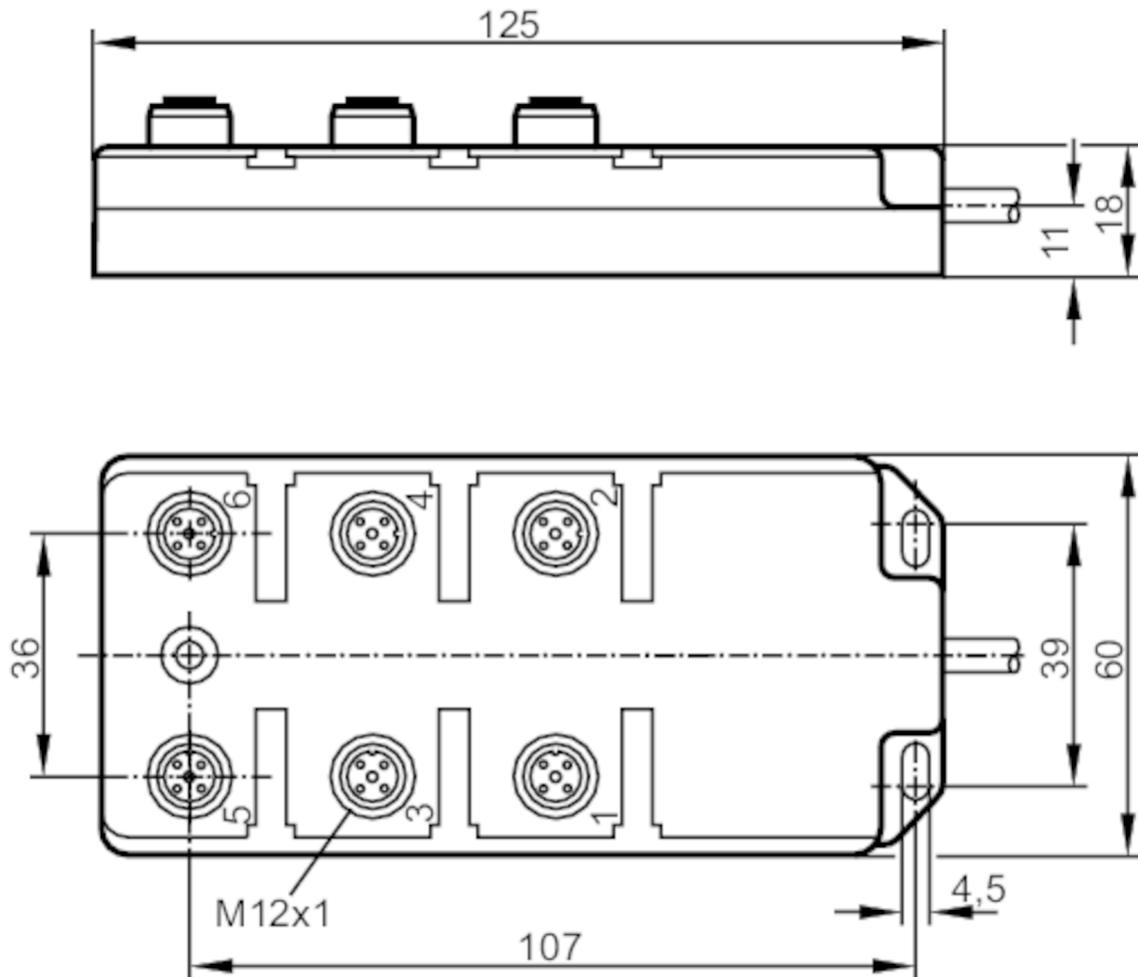

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz [A]

4

Strombelastbarkeit gesamt [A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-15...80

Schutzart

IP 67

E11729



Zentralverteiler


ZDO6H050MSS0005H11

Mechanische Daten	
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	6
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

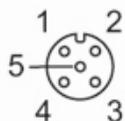



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H11

Anschluss

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb