


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MSS0010H12

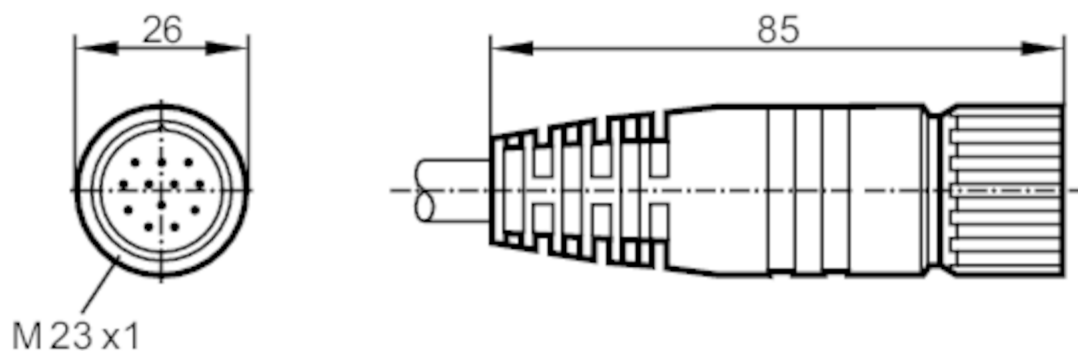

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 63 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

1388,5

Abmessungen

[mm]

26 x 26 x 85

Werkstoffe

PUR schwarz

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzugsdrehmoment

[Nm]

2

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGK120MSS0010H12

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

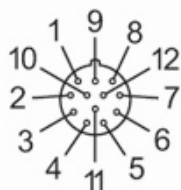

Anschluss

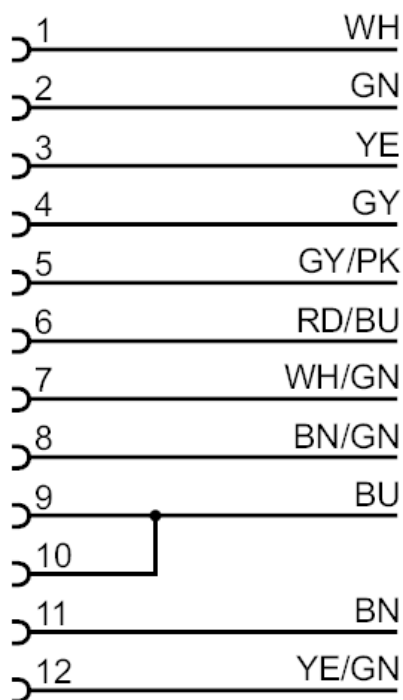

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb