


# E11742



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0005H19

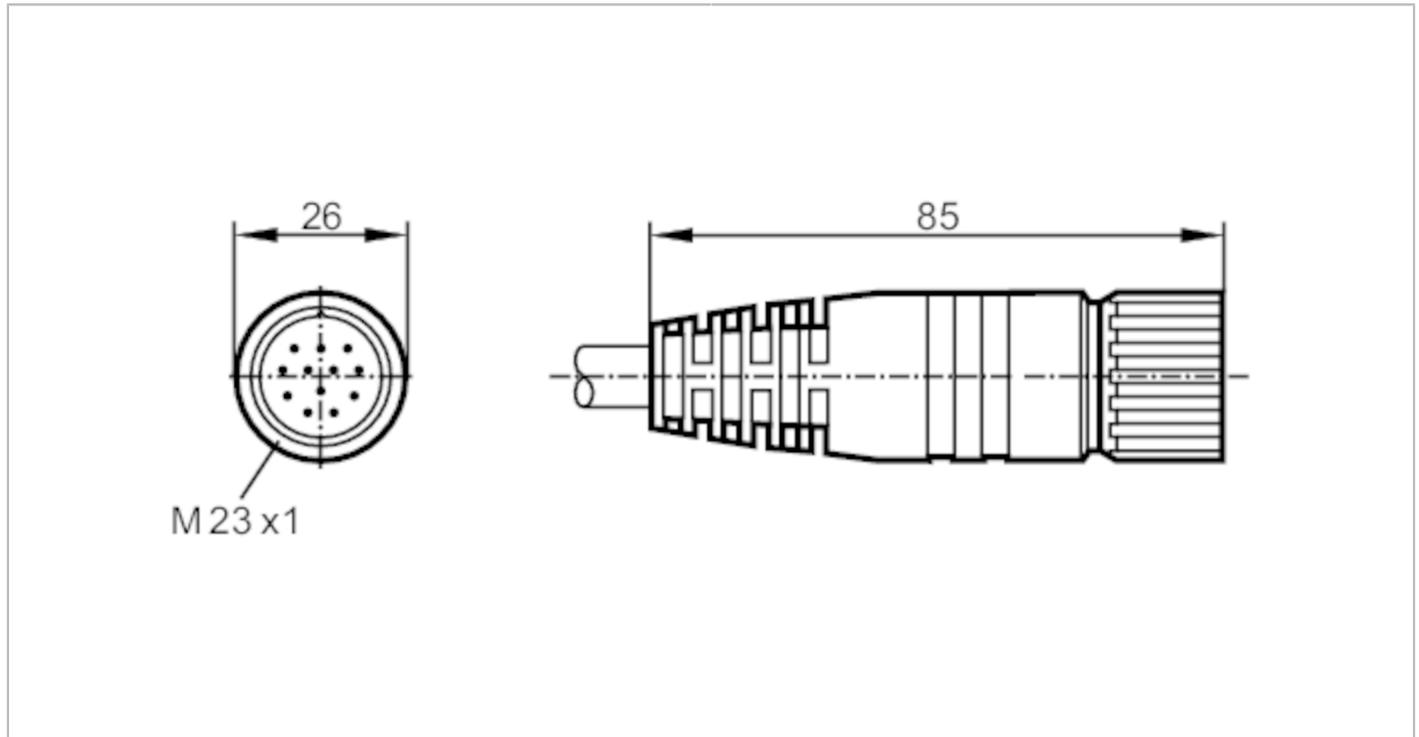

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 63 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	1141
Abmessungen [mm]	26 x 26 x 85
Werkstoffe	PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment [Nm]	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

# E11742



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGK190MSS0005H19

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz,  $\varnothing$  11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x  $\varnothing$  0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x  $\varnothing$  0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

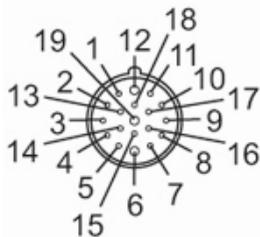

# E11742



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0005H19

### Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb