


E11743



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010H19

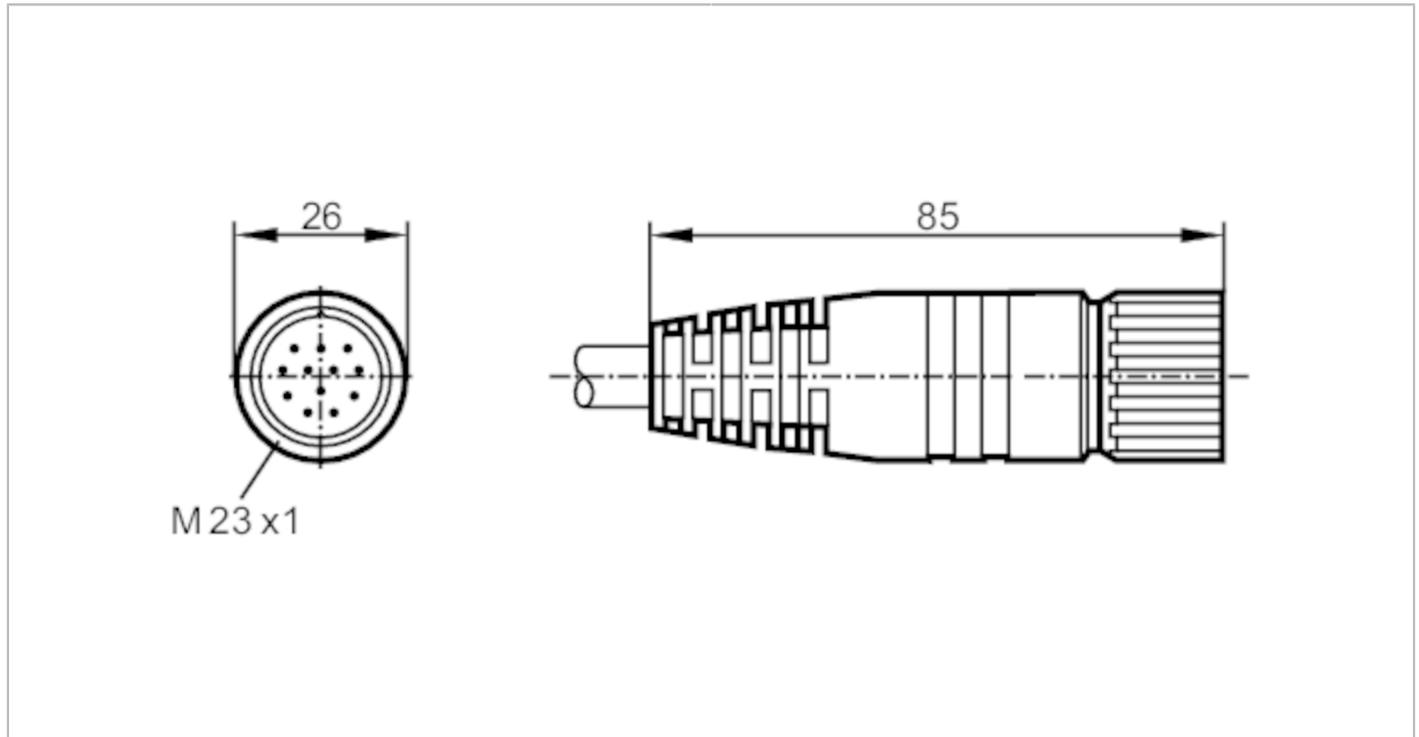

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 63 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	2197
Abmessungen [mm]	26 x 26 x 85
Werkstoffe	PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment [Nm]	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E11743



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGK190MSS0010H19

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x \varnothing 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x \varnothing 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

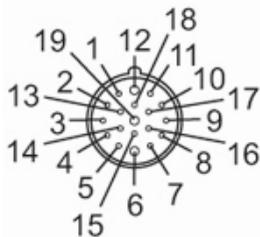

E11743



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010H19

Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb