


E11775



Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 10m

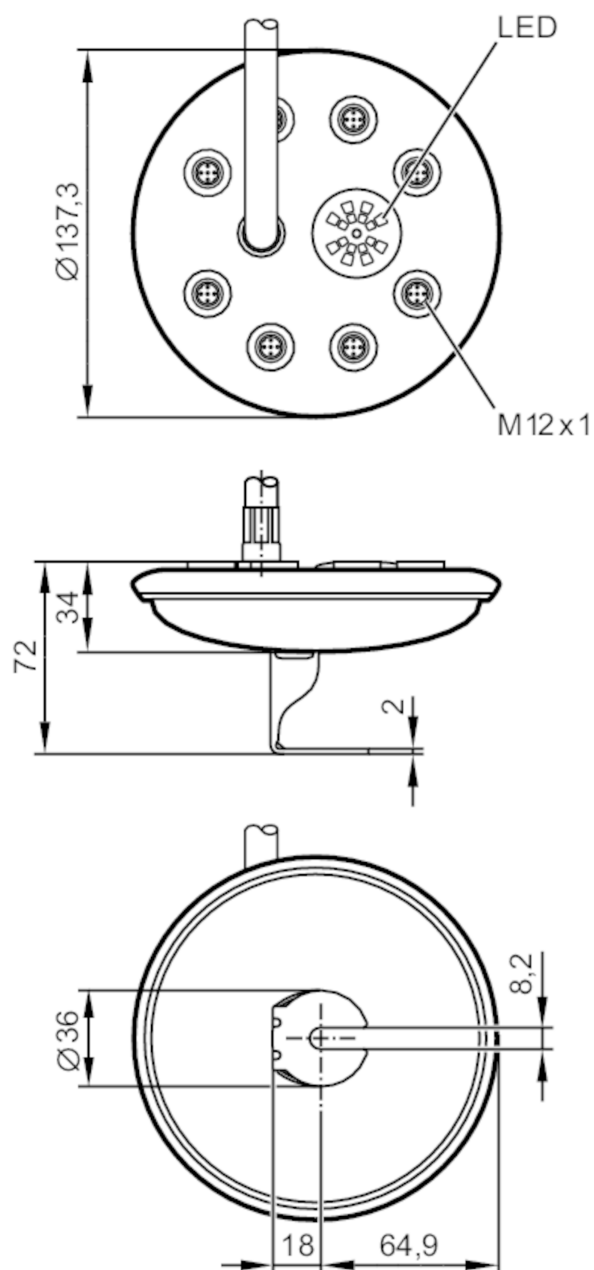

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-5...70
---------------------	------	---------



Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 10m

Schutzart	IP 69K; (Um die Schutzart zu gewährleisten, müssen nicht benutzte Buchsen mit den mitgelieferten Kappen verschlossen werden.; Anzugsdrehmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-----------	--

Zulassungen / Prüfungen

MTTF	[Jahre]	2487
------	---------	------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	2785,5
Abmessungen	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Werkstoffe	Gewindebuchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Verschlusskappe: PP	
Werkstoff Griffkörper	Edelstahl	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8	
Ausführung Steckverbinder	M12	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	16 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappen: M12
--------------	-----------------------

Bemerkungen


Bemerkungen	Externe Spannungsversorgung nach PELV
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz


Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl

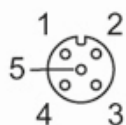

Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 10m

Anschluss

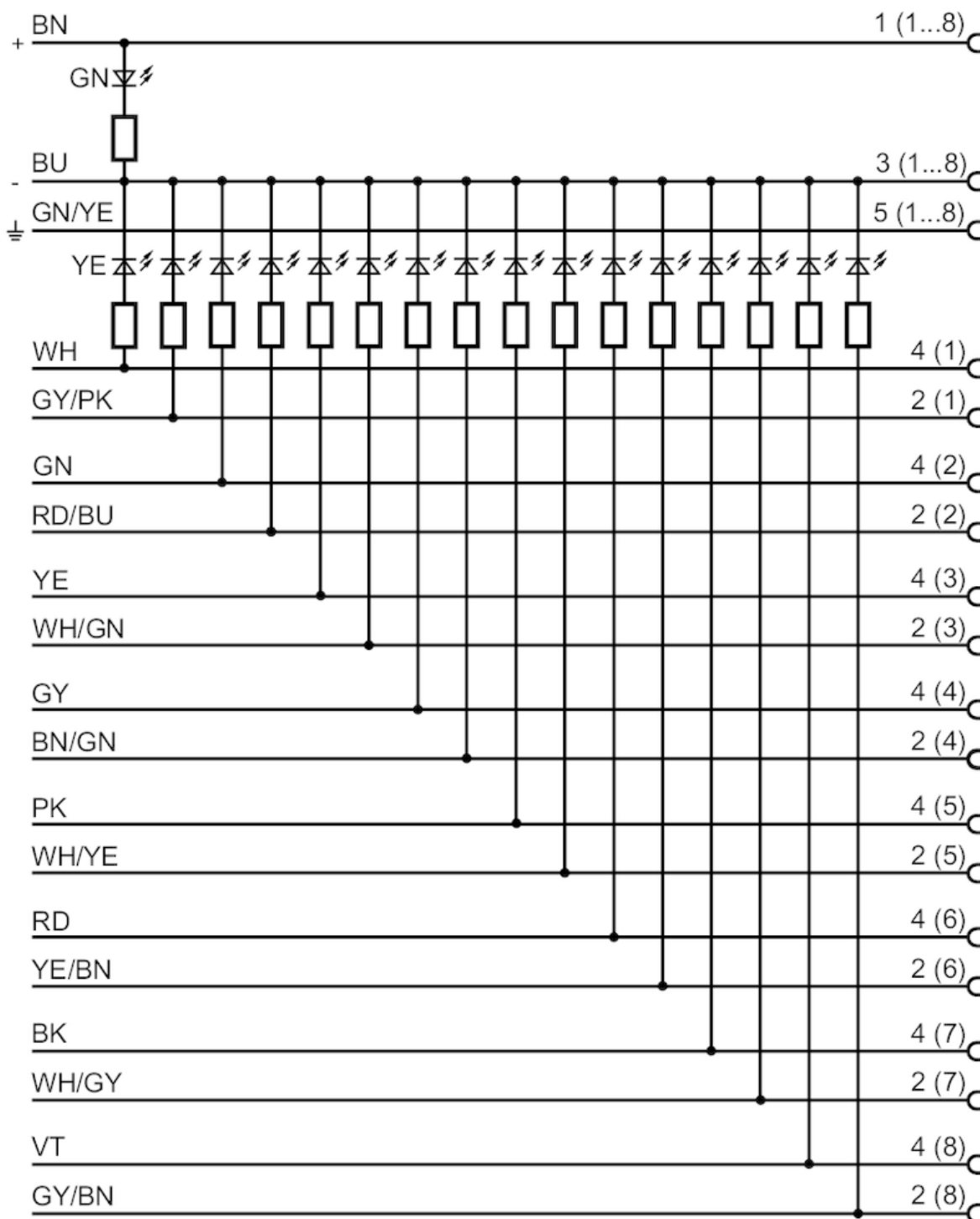

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb

E11775

Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 10m

