


Verbindungskabel

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT063

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

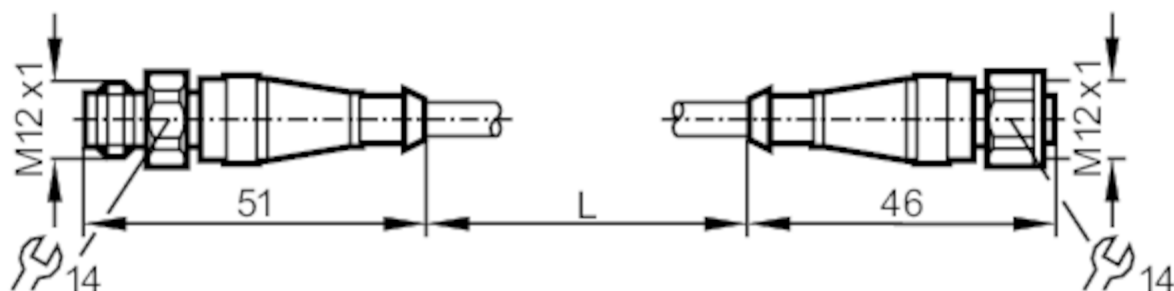

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...100

Schutzart

IP 68; IP 69K

Mechanische Daten

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

