


E11809



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGO014MSS0010B11

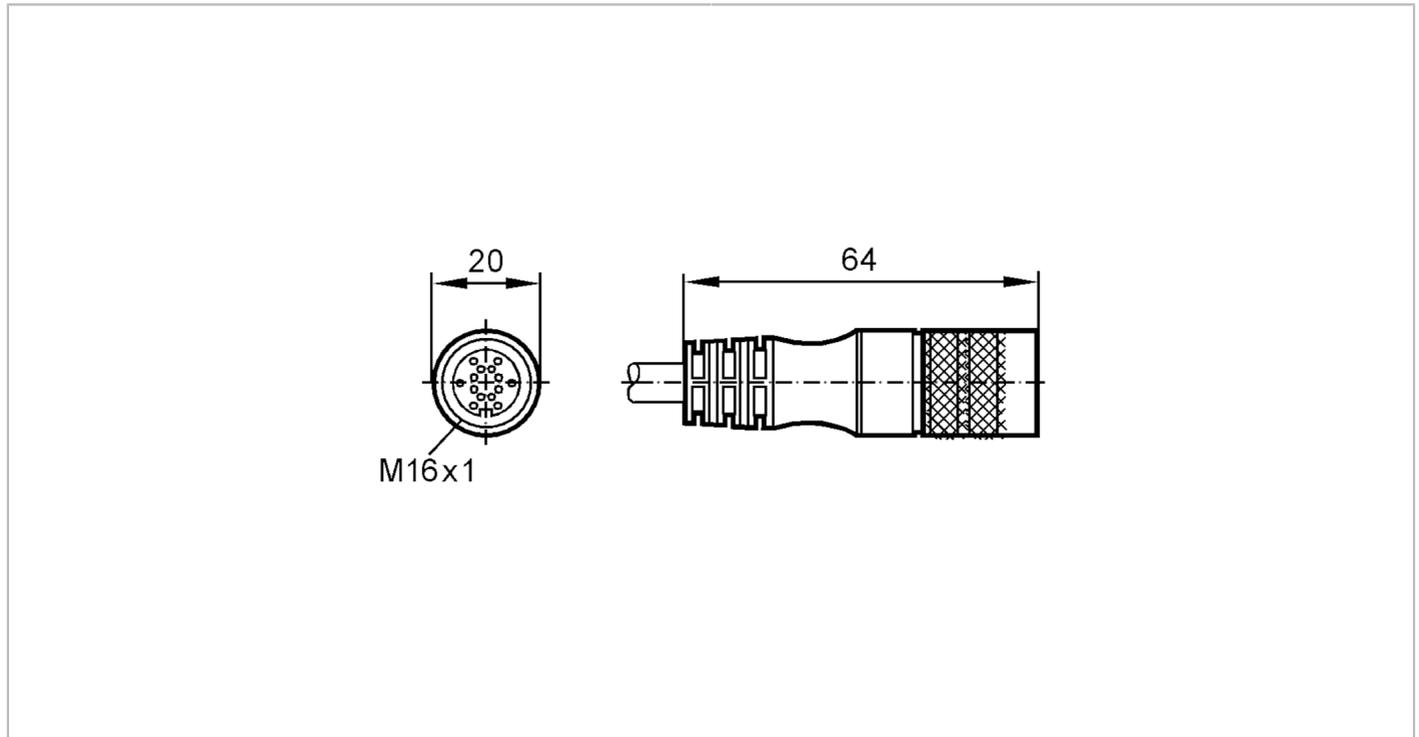

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	792,5
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11809



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGO014MSS0010B11

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, schwarz, \varnothing 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x \varnothing 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x \varnothing 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M16, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

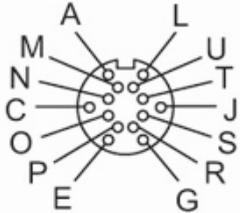

Anschluss

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	nicht belegt
U:	nicht belegt
	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb