


Konfektionierbare Buchse

SDOGH040VASFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVF565

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

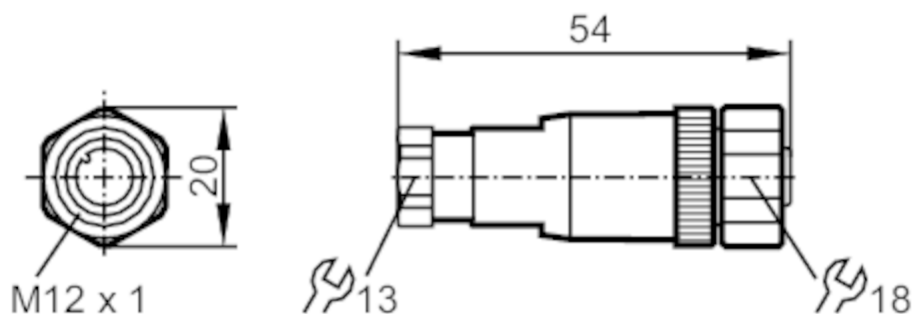

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	26
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 54
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Konfektionierbare Buchse

 
SDOGH040VASFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Anschluss

