


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0040E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT066

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

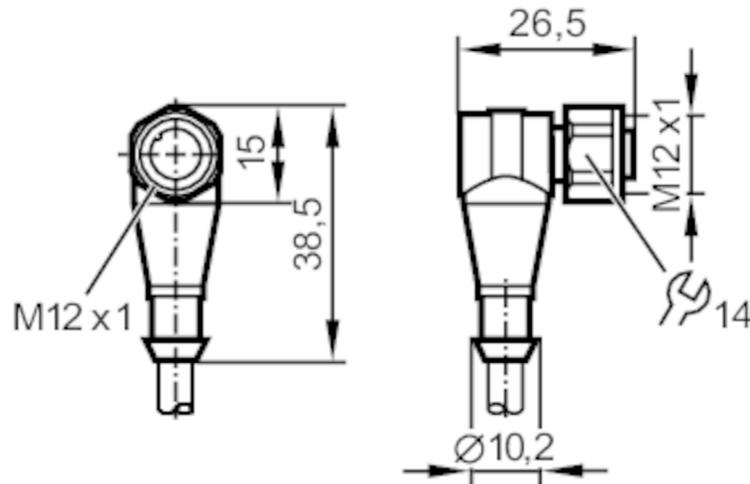

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68; IP 69K

## Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E11924



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0040E04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 40 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Anschluss

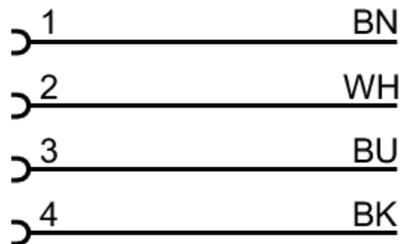

Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß