


Zentralverteiler

ZDO4H059MSS0005H11

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC016

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

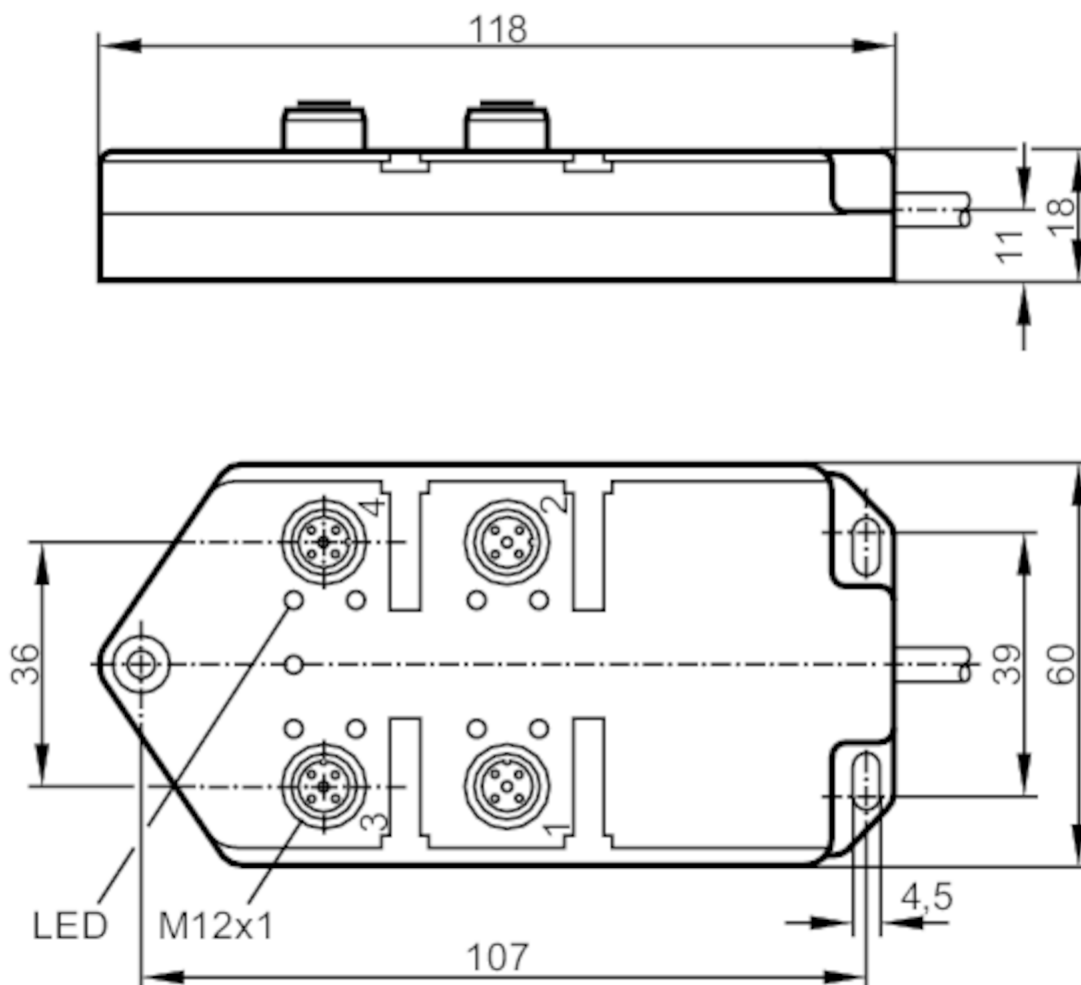

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-15...80

E11017



Zentralverteiler

ZDO4H059MSS0005H11

Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Werkstoffe	TPU	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	4	
Ausführung Steckverbinder	M12	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm		



Zentralverteiler

ZDO4H059MSS0005H11

Anschluss



BN =	Adernfarben : braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb