




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA040VAS0010E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

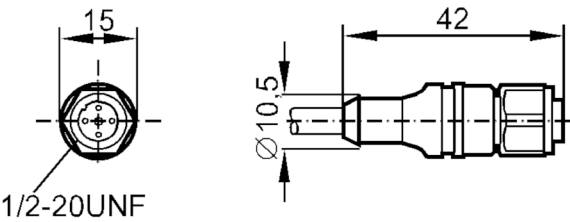

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe	PVC	
Werkstoff Griffkörper	PVC	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGA040VAS0010E04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet

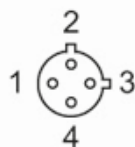

Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß