




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA040VAS0010E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

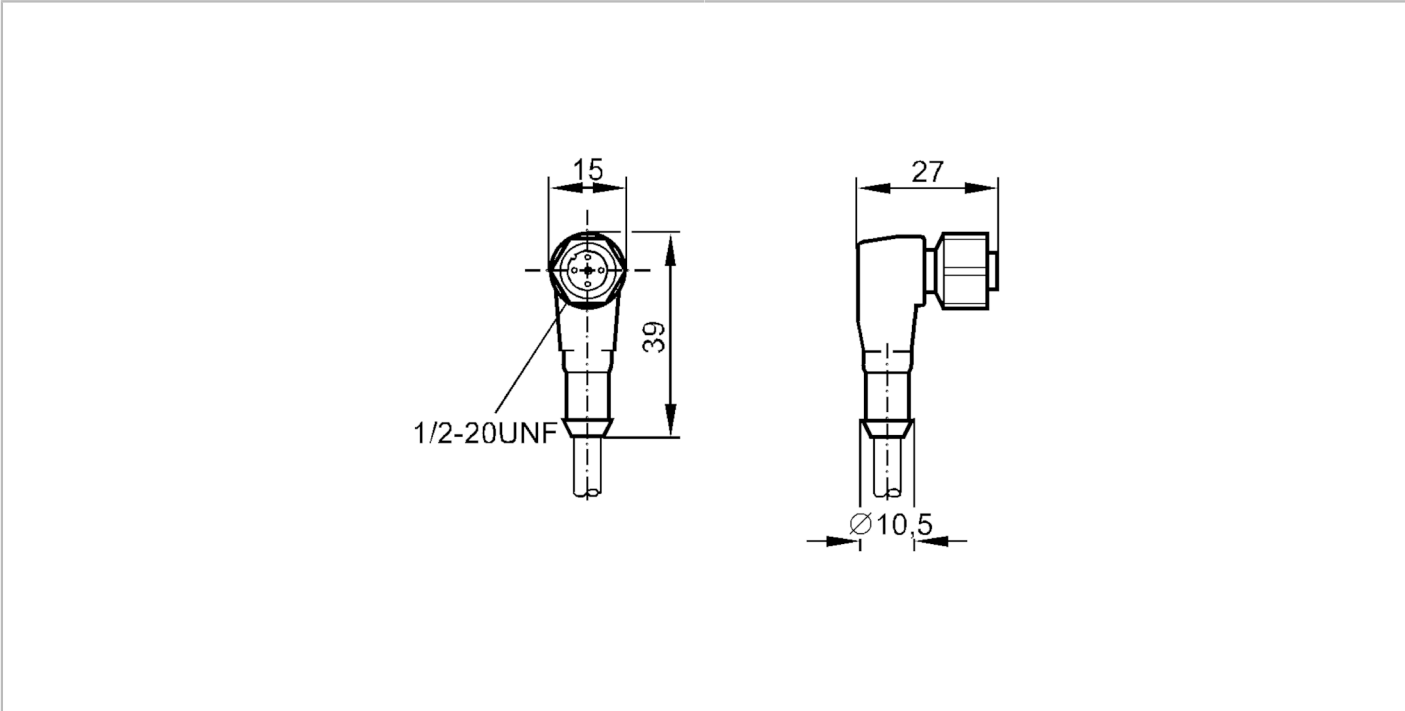

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E11026



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAA040VAS0010E04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet

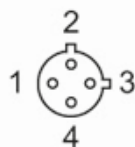

Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß