


Einbauadapter für kapazitive Sensoren

MOUNTING ADAPTER D34MM POM

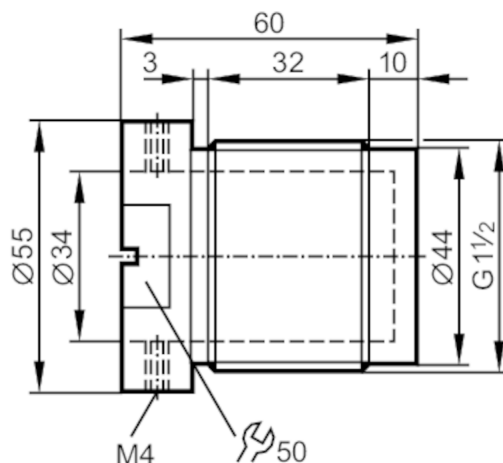

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	8
-----------------	-------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	83,7
Abmessungen	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Gewindebezeichnung		G 1 1/2
Werkstoffe		Adapter: POM
Sensorikanschluss		Klemmadaption Ø 34 mm
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 1 1/2 Außengewinde

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------