




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAC031--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

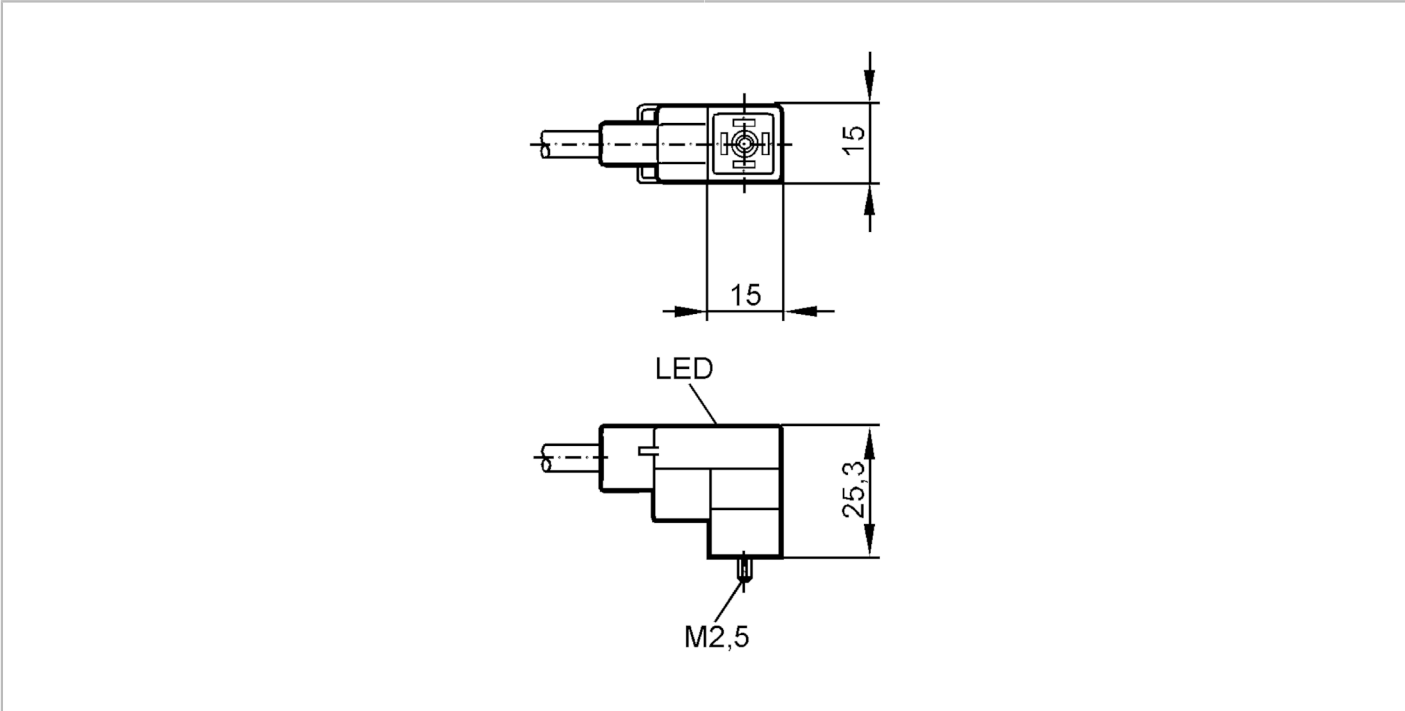

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAC031--S0002A03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR



Anschluss



BN = Adernfarben :
 braun
 BU = blau
 GN/YE = grün / gelb