




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAC031--S0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

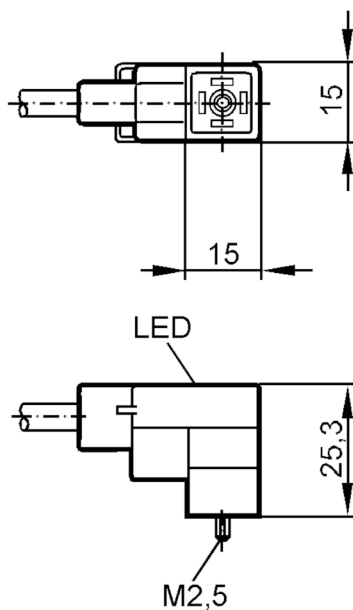

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Schraube
	Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAC031--S0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR



Anschluss

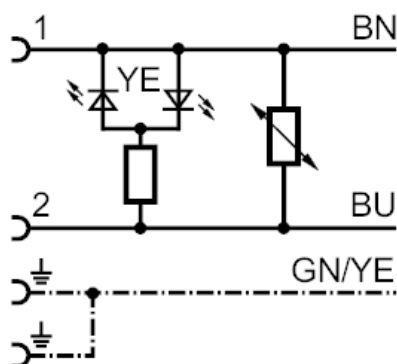

BN = Adernfarben :
 braun
 BU = blau
 GN/YE = grün / gelb