

# E11059




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10197

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

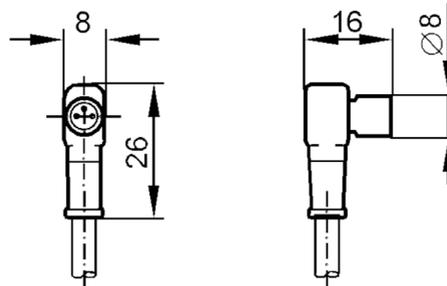

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 8 x 16

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E11059



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002A03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Rastverbindung

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Rastverbindung



### Anschluss

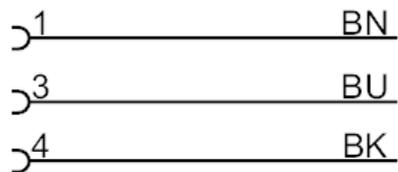

Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau