




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

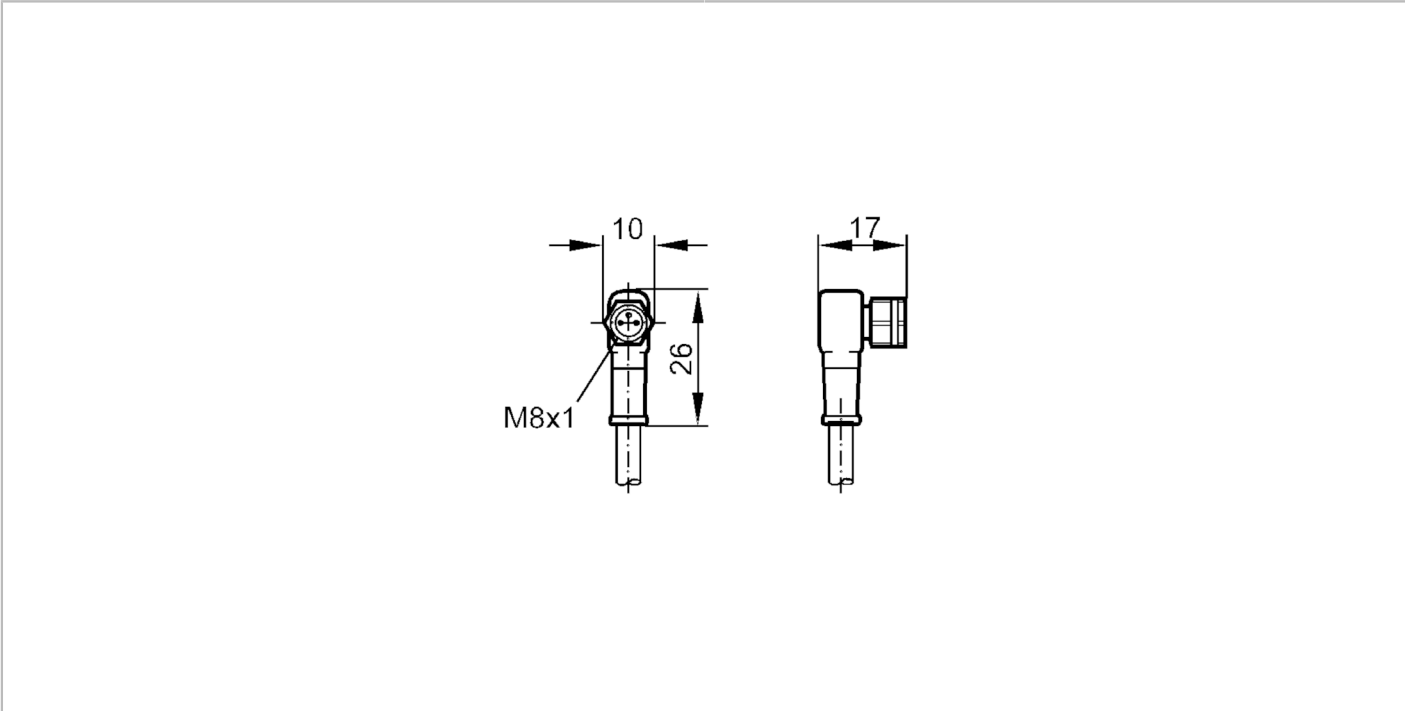

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III


Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 26
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)		

 

E11089



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030VAS0005E03

Anschluss



BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau