




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030VAS0020E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

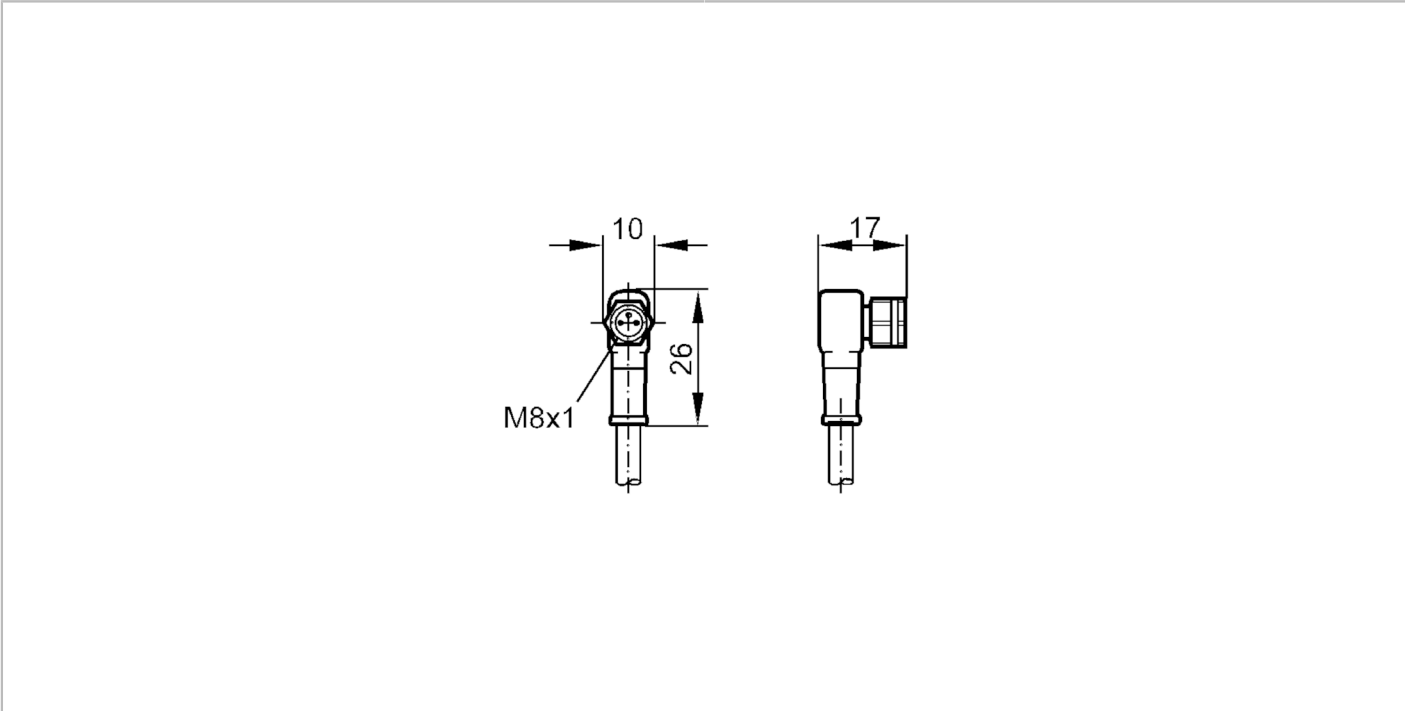

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 26
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



E11091



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030VAS0020E03

Anschluss



BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau