


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030MSS0005X03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11239

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

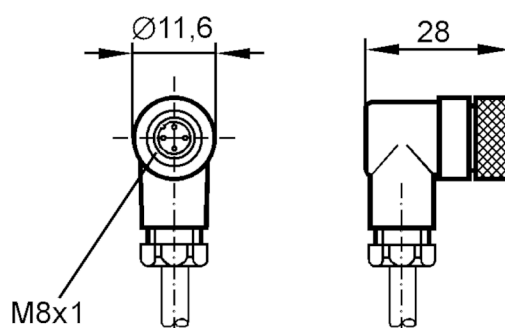

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	PBT; PA
Werkstoff Griffkörper	PBT / PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030MSS0005X03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

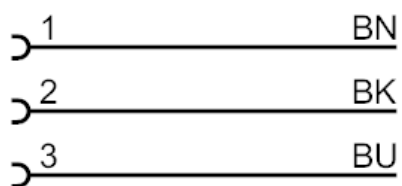

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau