


## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKSK

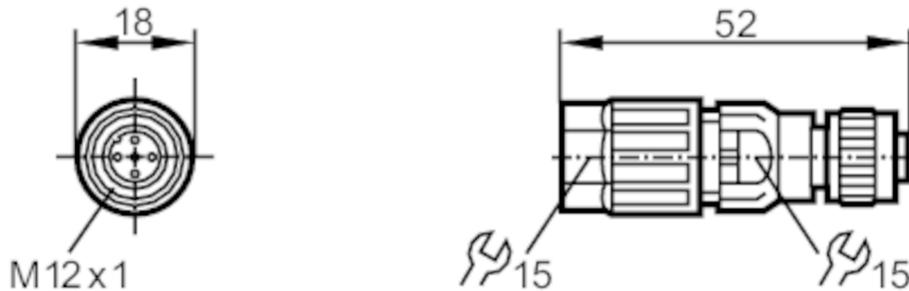

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	13,5
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 52
Werkstoffe		PA 6.6
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter		PA 6.6

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

### Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>; Adernisolation: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Leitungsmantel: Ø 4...7,5 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: PA 6.6



# E11145



## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKSK

### Anschluss

