




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11432

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

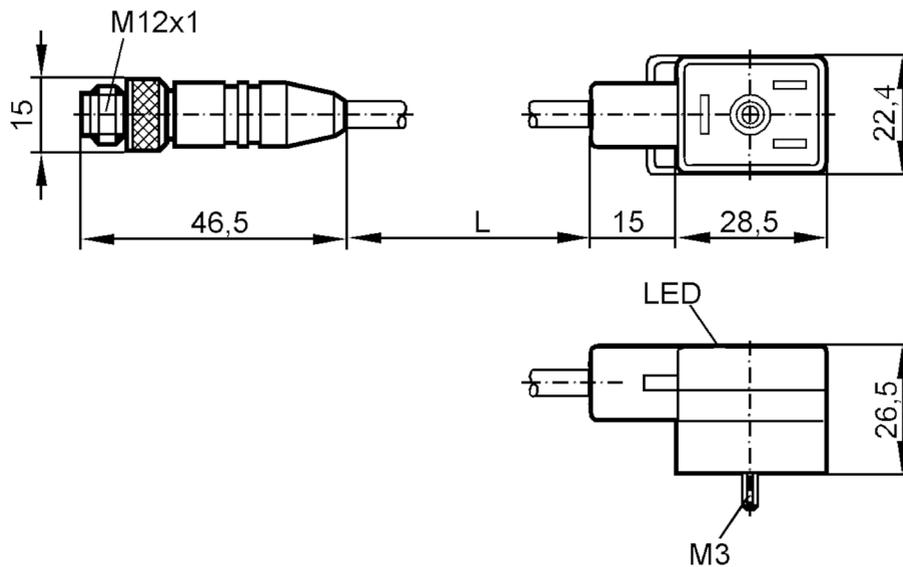

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Überspannungsschutz ja; (VDR)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

### Zubehör

Lieferumfang Schraube  
Beschriftungsfeld

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E11181



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

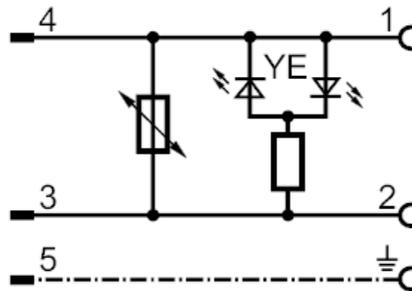

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

