



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF040VAS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT135

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

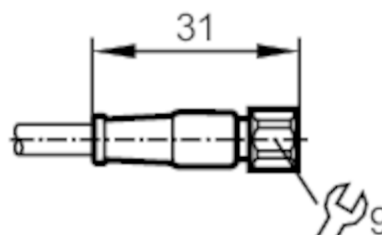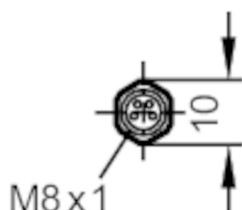

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

10 x 10 x 31

Werkstoffe

PVC

Werkstoff Griffkörper

PVC

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF040VAS0005E04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß