


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAO140MSS0010H10

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

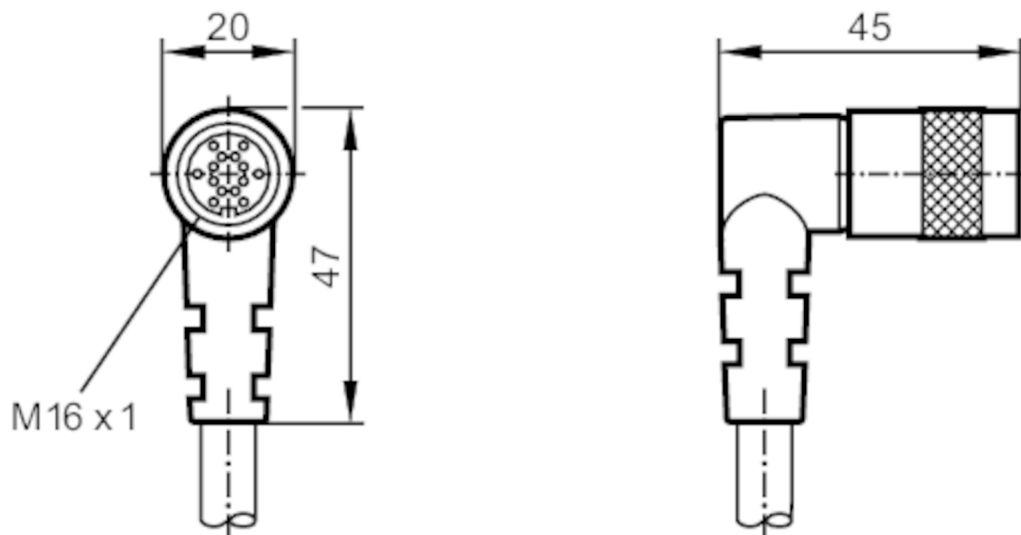

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1107,5
Abmessungen	[mm]	45 x 20 x 47
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 12,5 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAO140MSS0010H10

Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M16, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

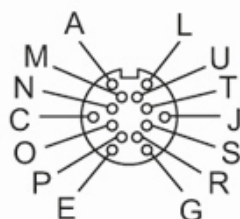

Anschluss

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	nicht belegt
R:	nicht belegt
G:	nicht belegt
M:	nicht belegt
	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb