


E11248



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA050MSS0005H04

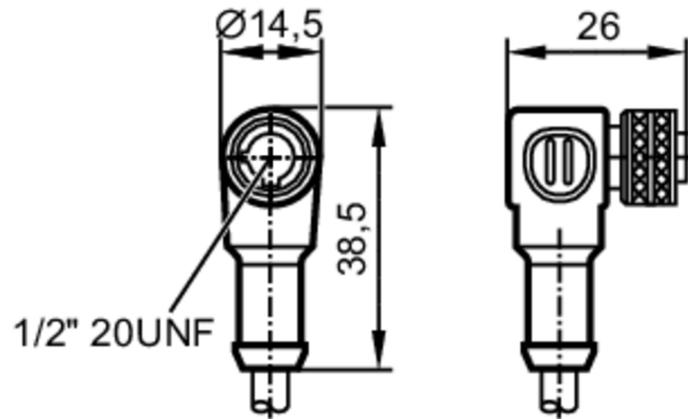

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 300 AC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 165,2

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11248



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAA050MSS0005H04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

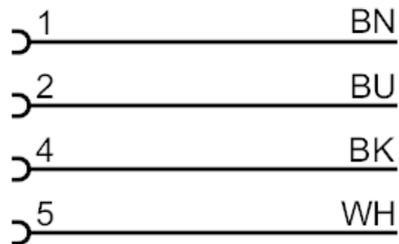

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß