




Einbaustecker

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

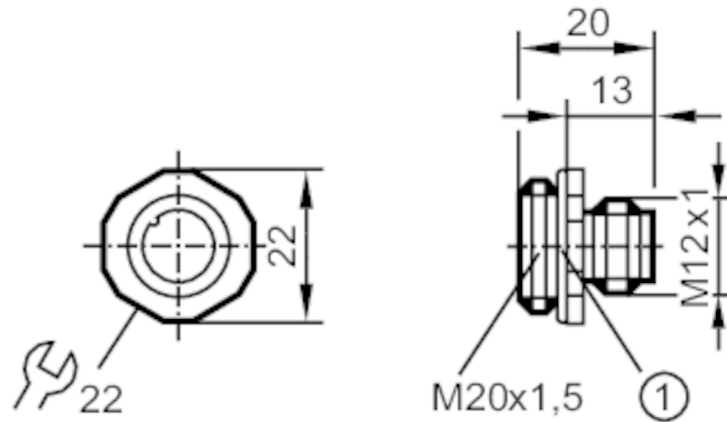

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	22,6
Einbaugewinde		M20
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



E11293



Einbaustecker

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß