




Einbaustecker

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

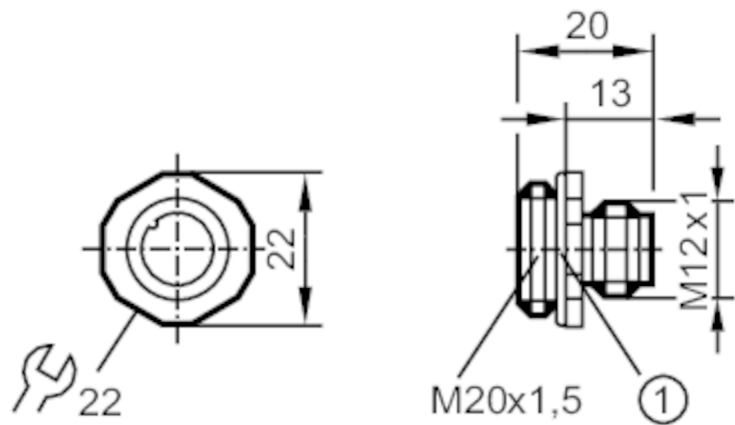

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[M]	< 45 AC / < 70 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	19,6
Einbaugewinde		M20
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt		

E11295



Einbaustecker

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß