




Verbindungskabel

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

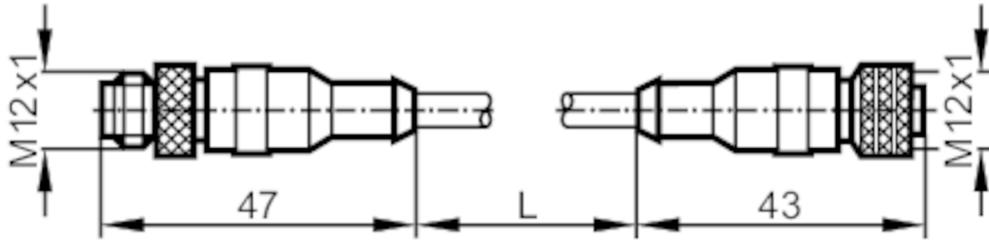

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



E11299



Verbindungskabel

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

