


# E11333



## Verbindungskabel

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

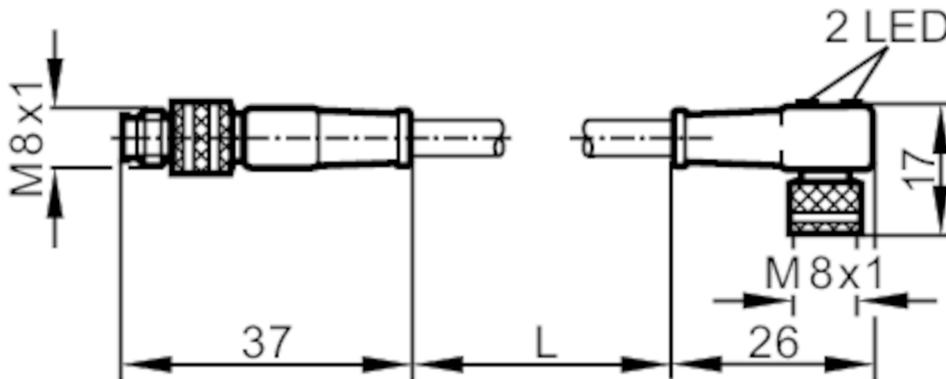

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

### Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

### Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E11333



## Verbindungskabel

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

#### Anschluss

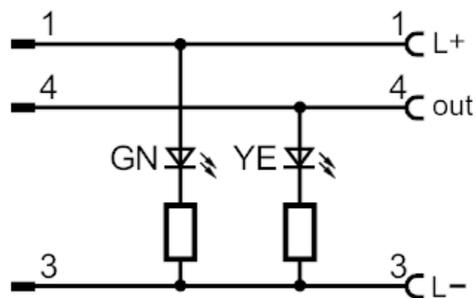

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

