




Verbindungskabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

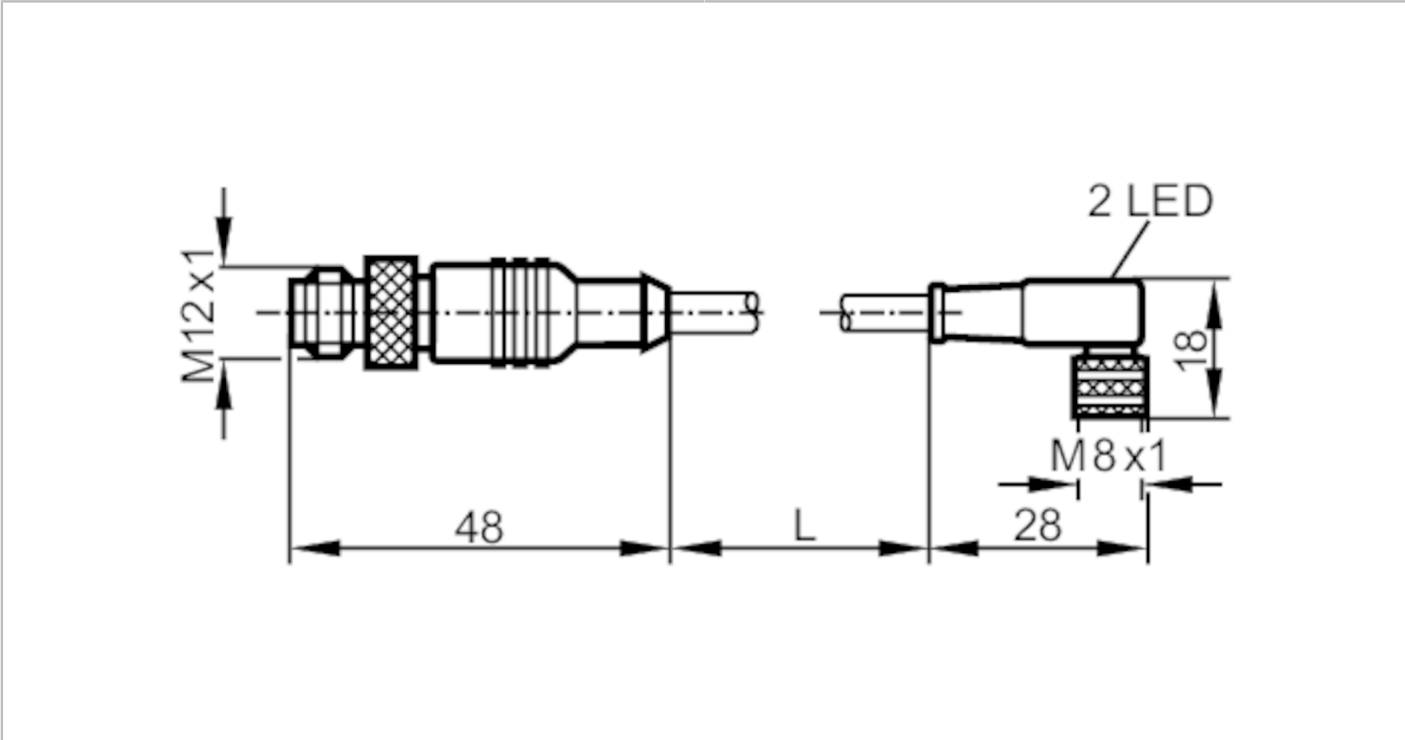


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 68	
Mechanische Daten		
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Griffkörper	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Verbindungskabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

 
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

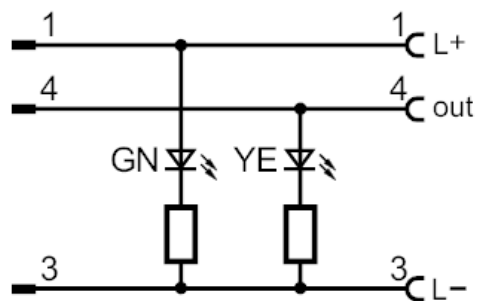

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Verbindungskabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Anschluss

