


E12405



Y-Verbindungskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

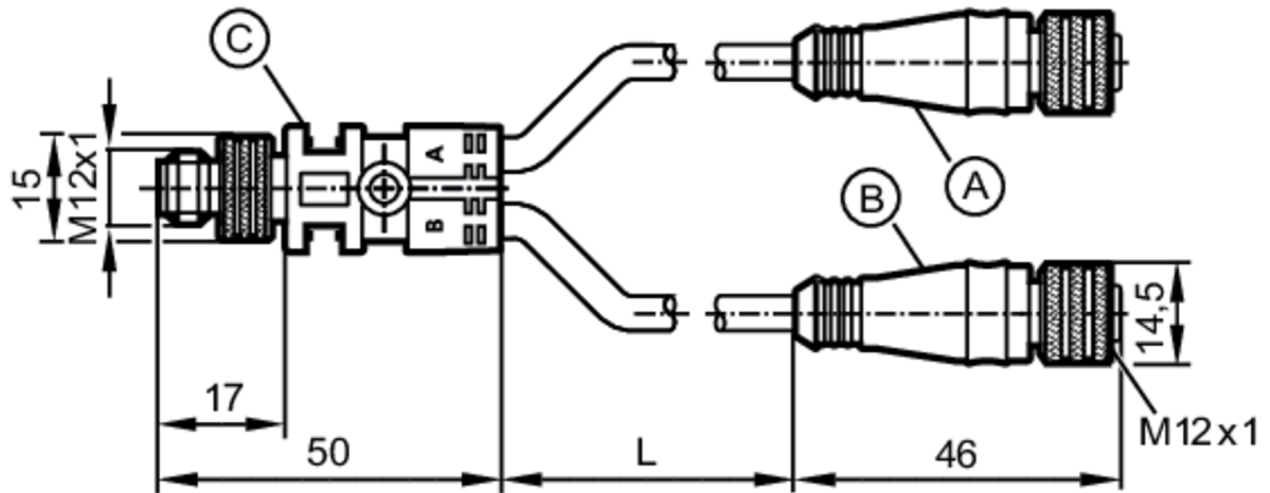

C - A Input-Kabel grau
C - B octavis-Kabel schwarz



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A] 4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 65
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

 
Y-Verbindungskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,25 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

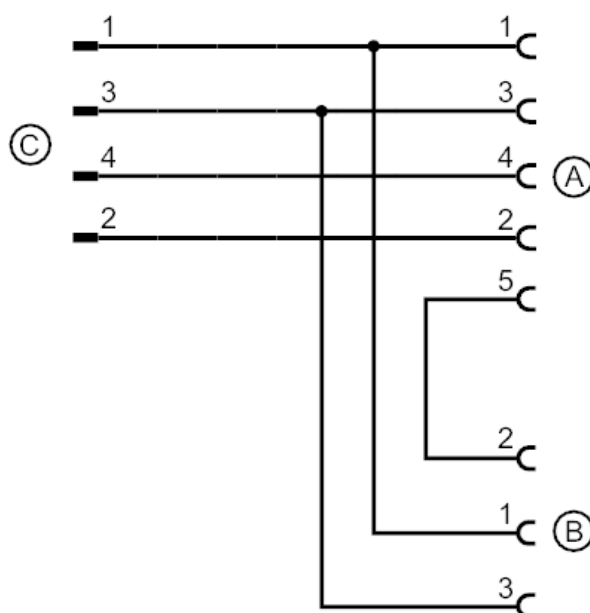


Y-Verbindungskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Elektrischer Anschluss - \$Stecker

Anschluss

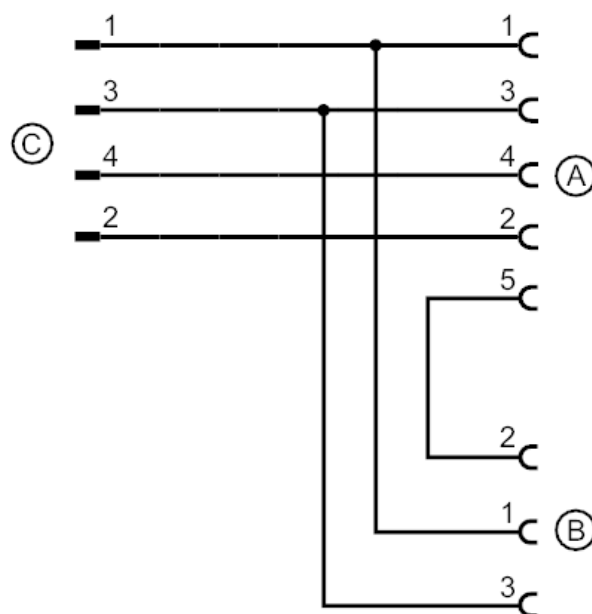

Elektrischer Anschluss - Buchse

Kabel: 0,25 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

