

E12430



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGD040ZDS0002H04



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		Powerkabel, T-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	242,7
Abmessungen	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Werkstoffe		PP
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12430



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGD040ZDS0002H04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet

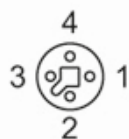

Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß