


E12436



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH080MSS0002H08

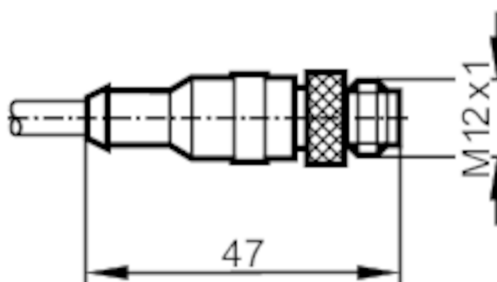

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	133
---------	-----	-----

Werkstoffe		PUR
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		PUR
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH080MSS0002H08

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

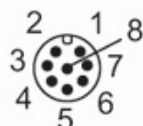

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	weiß