

# E12456




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080VAS0003G08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

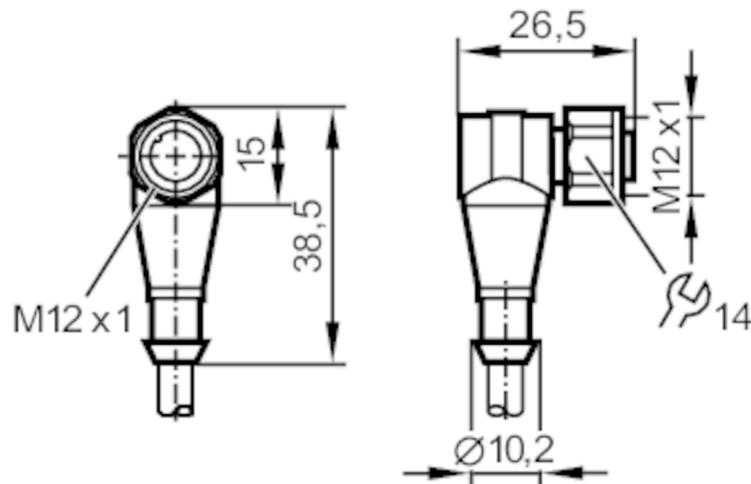

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Abgeschirmte Leitung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 30 AC / < 36 DC

Schutzklasse

III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...80

Schutzart

IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

440

Abmessungen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Werkstoffe

PVC; PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Edelstahl

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E12456



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH080VAS0003G08

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR, schwarz; Arretierung: Edelstahl; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

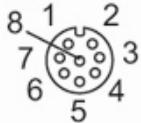

### Anschluss



Farbkennzeichnung nach DIN 47100

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm