


# E12463



## Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG

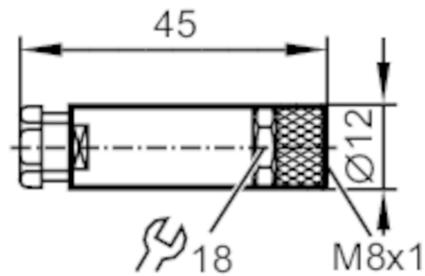

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC/DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 10,7

Abmessungen [mm] 12 x 12 x 45

Werkstoffe PBT; PA

Werkstoff Griffkörper PBT / PA

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E12463



## Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

