


E12490



Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

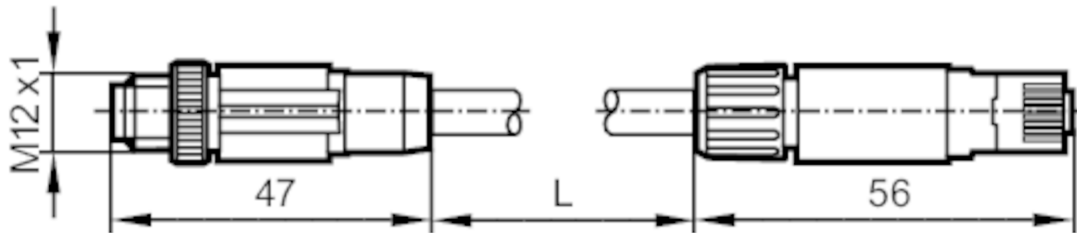

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung |
| Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
| Applikation | Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|--|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...70 |
| Schutzart | | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) |

Mechanische Daten

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| Gewicht | [g] | 73,1 |
| Werkstoffe | | TPU / PA |
| Werkstoff Griffkörper | | PA / TPU |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Zinkdruckguss, vernickelt |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E12490




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Anschluss

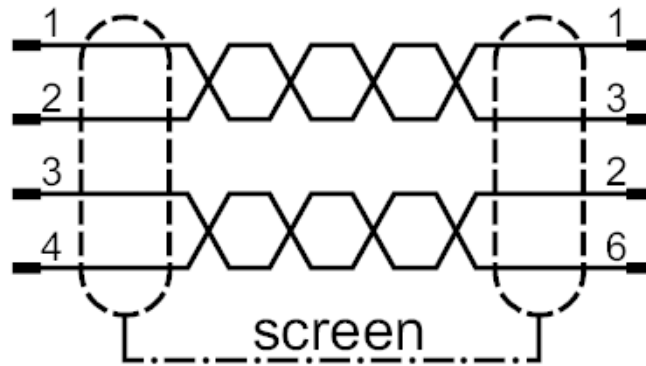

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: TPU

