


# E12491



## Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP080--S

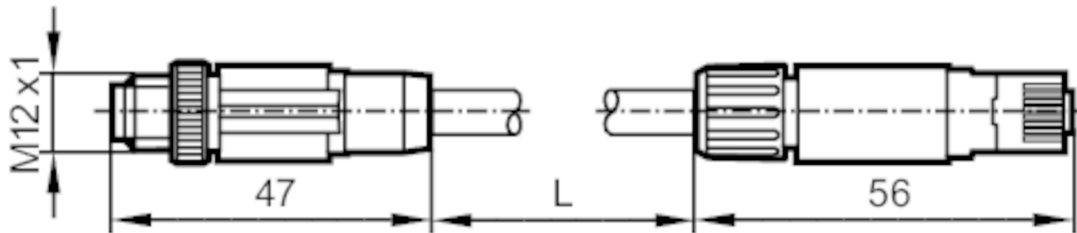

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	367,2
Werkstoffe	TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



# E12491




## Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP080--S

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

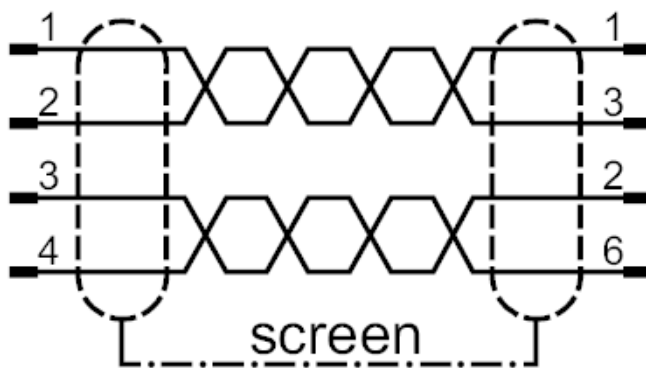

### Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: TPU

