


# E12500



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKG

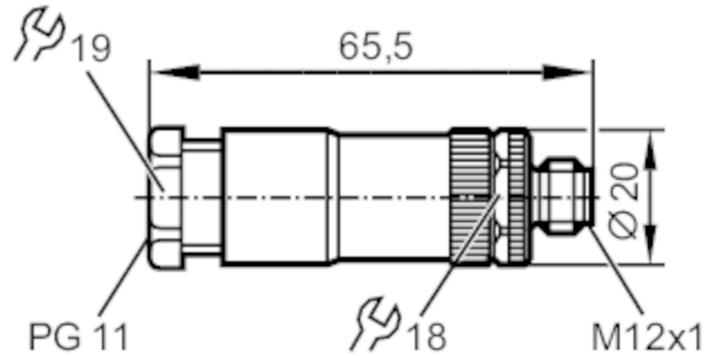

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, T-codiert
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm <sup>2</sup> )

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	25,7
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 65,5
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Werkstoff Dichtung		NBR

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E12500



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKG

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm



### Anschluss

