


E12512



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGN040ZDS0010L04

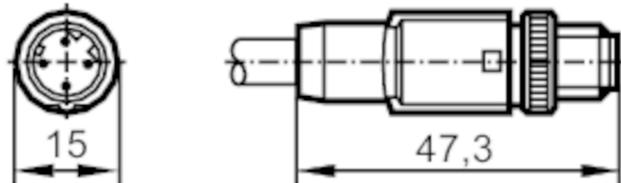

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	686
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12512



Anschlusskabel mit Stecker

 
ASTGN040ZDS0010L04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

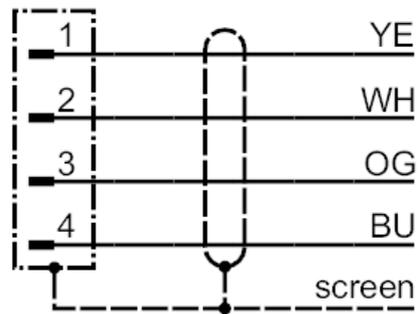

Adernfarben :
BU = blau
OG = orange
WH = weiß
YE = gelb