


E12513



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGN040ZDS0020L04

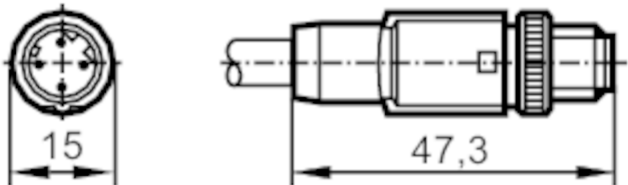

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1380,5
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGN040ZDS0020L04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

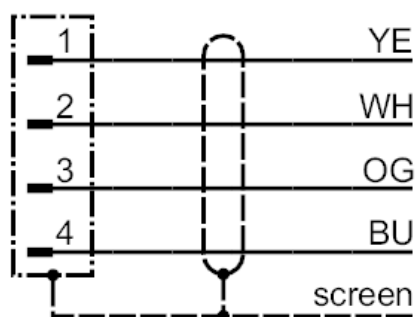

BU =	Adernfarben :
OG =	blau
WH =	orange
YE =	weiß
	gelb