


E12557



Verbindungskabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

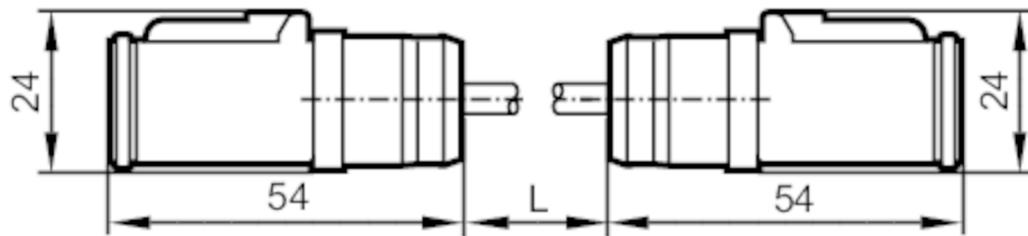

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	12...24 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-30...70
Schutzart		IP 67; (Gegenstecker gesteckt)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	173,7
Werkstoff Griffkörper		PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E12557



Verbindungskabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,4 mm; verdreht; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vernickelt



Anschluss

