


Konfektionierbare AMP-Buchse

SDOGV060--AFKCR

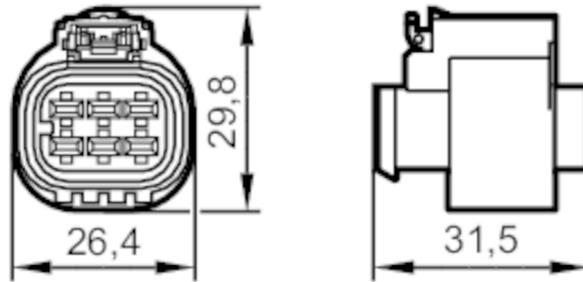

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	12...24 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...100
---------------------	------	-----------

Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-40...100
----------------------------	------	-----------

Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
-----------	--------------------------------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14
---------	-----	----

Abmessungen	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
-------------	------	--------------------

Werkstoffe	Buchsengehäuse: PBT; Kontakte: verzinkt
------------	---

Zubehör

Lieferumfang	Blindstopfen: 6
--------------	-----------------

Einzeladerabdichtung: 2 x 0,5 mm ²

Einzeladerabdichtung: 4 x 2,5 mm ²

Crimp-Kontakte: 6

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 2 x 0,5 mm²

E12582




Konfektionierbare AMP-Buchse

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Anschluss

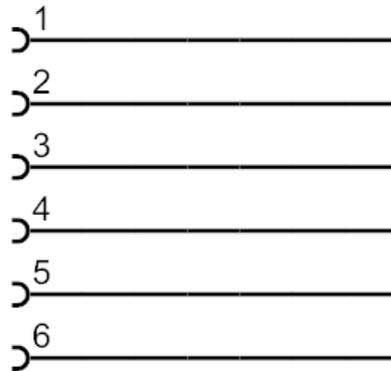

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Kontakte: verzinkt