





Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ecomatPanel/Cable/5m

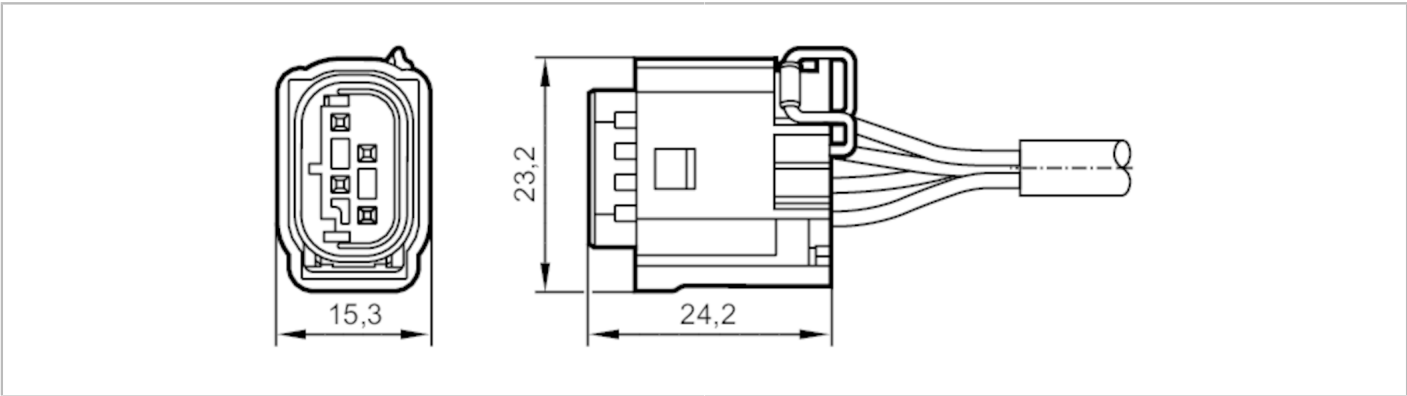


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 20; (ohne Widerstand)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	456,4
Abmessungen	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Griffkörper		PBT
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, PUR, grau, Ø 8,3 mm, abgeschirmt; 2 x 0,5 mm ² (paarweise verdreht) + 2 x 0,5 mm ² (paarweise verdreht)		
Steckverbindung: AMP MQS, gerade; Griffkörper: PBT; Kontakte: verzinkt		

 

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ecomatPanel/Cable/5m

Anschluss

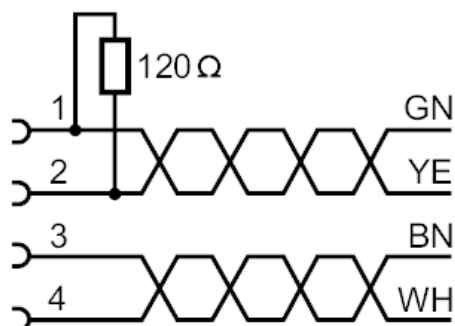

1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb