


# E12776



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGB050ZDSFKPG

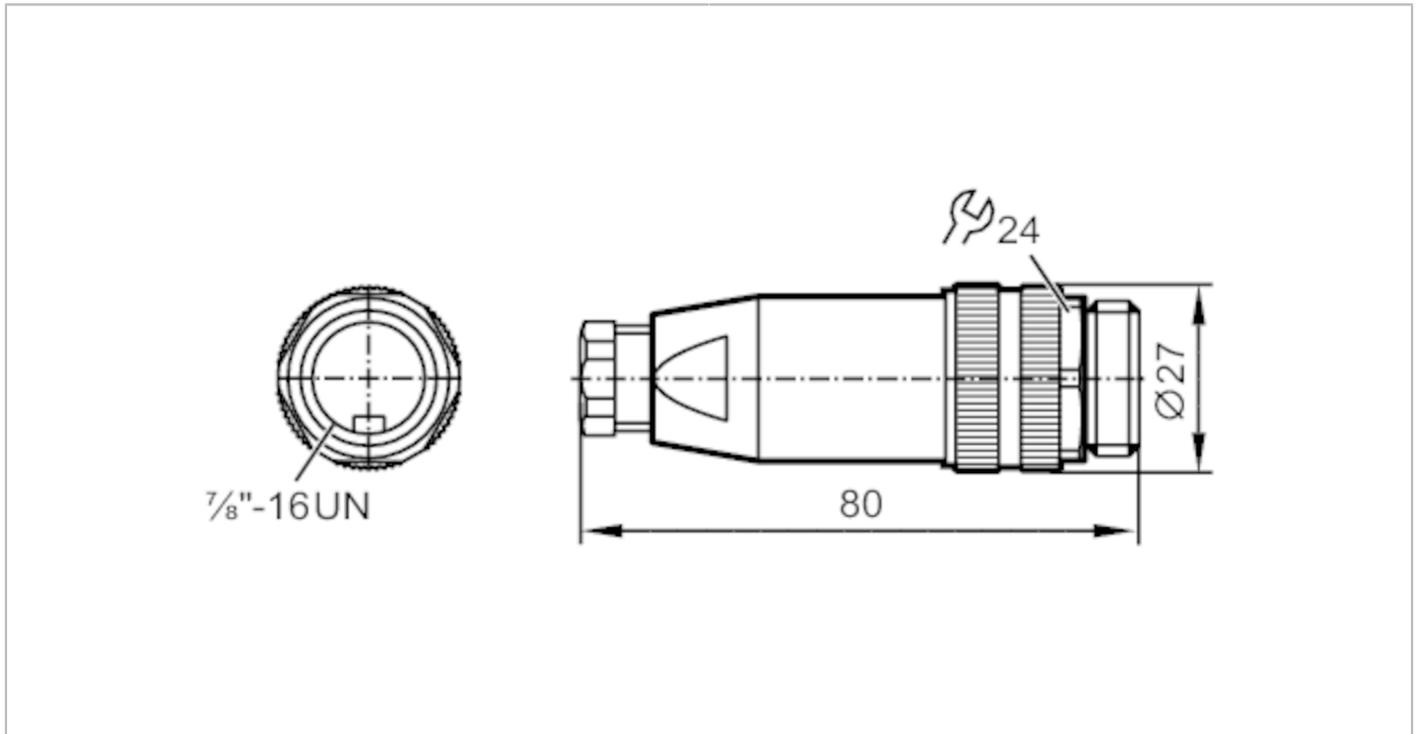

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 300 AC/DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit gesamt [A]	9
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	54,7
Werkstoff Griffkörper	PBT
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Bemerkungen	Pin 4 voreilend
Verpackungseinheit	1 Stück

# E12776



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGB050ZDSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

