


E12062



Verbindungskabel mit Ventilstecker

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

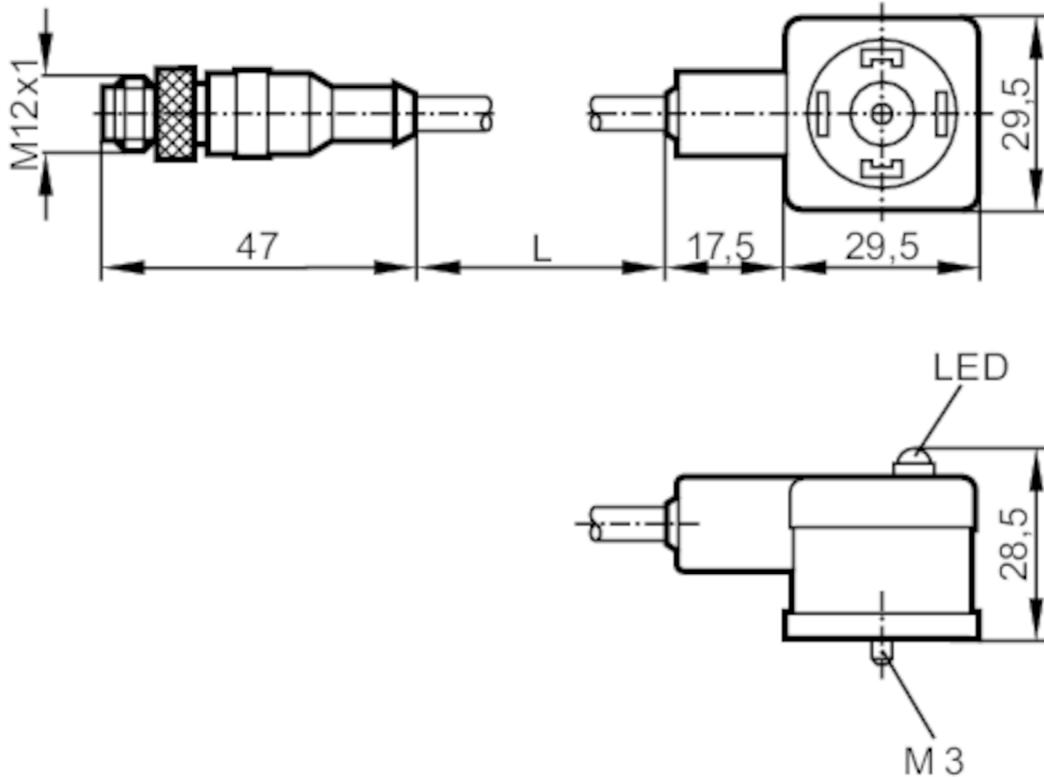

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Überspannungsschutz Freilaufdiode

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 226

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Betrieb 1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

E12062



Verbindungskabel mit Ventilstecker

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

 
Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss

Kabel: 4 m, PUR / PVC, halogenfrei; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

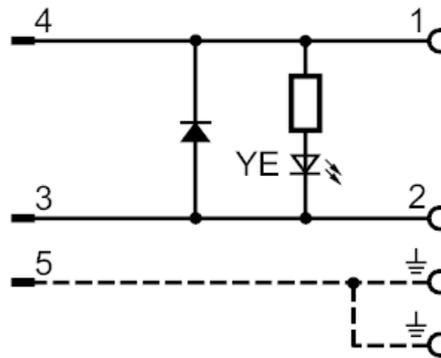

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt

